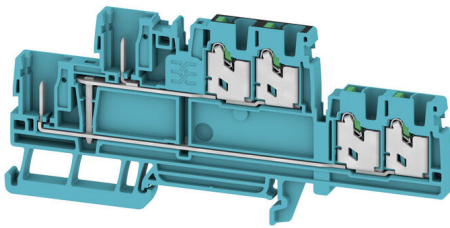


**SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bei einigen Anwendungen ist für mehr Flexibilität oder eine einfachere Installation eine steckbare, modulare Lösung erforderlich. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Unsere steckbaren Reihenklemmen lassen sich schnell montieren und sind umfassend werkseitig getestet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Steckbare Klemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 2, TS 35 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3096170000</a>                                                                                            |
| Art        | SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4099987120920                                                                                                         |
| VPE        | 50 ST                                                                                                                 |

**Technische Daten**
**Zulassungen**

Zulassungen


**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 52 mm   | Tiefe (inch)  | 2.0472 inch |
| Höhe         | 115 mm  | Höhe (inch)   | 4.5275 inch |
| Breite       | 5.1 mm  | Breite (inch) | 0.2008 inch |
| Nettogewicht | 20.68 g |               |             |

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeines**

|                                      |               |                                      |        |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 22 |
| Normen                               | IEC 60947-7-1 | Tragschiene                          | TS 35  |

**Bemessungsdaten**

|                                          |                     |                        |               |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Bemessungsquerschnitt                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung     | 800 V         |
| Bemessungsspannung DC                    | 800 V               | Nennstrom              | 24 A          |
| Strom bei max. Leiter                    | 24 A                | Normen                 | IEC 60947-7-1 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ             | Bemessungsstoßspannung | 8 kV          |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 0.77 mW             | Verschmutzungsgrad     | 3             |

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

|                                                                                    |                     |                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lehrdorn nach 60 947-1                                                             | A2                  | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                               | AWG 14               |
| Anschlussrichtung                                                                  | oben                | Abisolierlänge                                                                     | 10 mm                |
| Anschlussart                                                                       | SNAP IN             | Anzahl Anschlüsse                                                                  | 6                    |
| Klemmbereich, max.                                                                 | 2.5 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, min.                                                                 | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Klingenmaß                                                                         | 0,6 x 3,5 mm        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                               | AWG 22               |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, min.                  | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.                                      | 4 mm <sup>2</sup>   | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.                                      | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2.5 mm <sup>2</sup> max.                  |                     | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 0.34 mm <sup>2</sup> min.                 |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.                                       | 0.34 mm <sup>2</sup> |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss SNAP IN

## Systemkennwerte

|                              |       |                                  |      |
|------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| Abschlussplatte erforderlich | Ja    | Anzahl der Potentiale            | 1    |
| Anzahl der Etagen            | 2     | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3    |
| Etagen intern gebrückt       | Ja    | PE-Anschluss                     | Nein |
| Tragschiene                  | TS 35 | N-Funktion                       | Nein |
| PE-Funktion                  | Nein  | PEN-Funktion                     | Nein |

## Werkstoffdaten

|                           |       |                                |      |
|---------------------------|-------|--------------------------------|------|
| Werkstoff                 | Wemid | Farbe                          | blau |
| Farbe Betätigungselemente | grün  | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0  |


## weitere technische Daten

|                 |        |                               |      |
|-----------------|--------|-------------------------------|------|
| Offene Seiten   | rechts | rastbar                       | Ja   |
| Befestigungsart | TS 35  | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Montageart      | TS 35  |                               |      |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |

## Zeichnungen

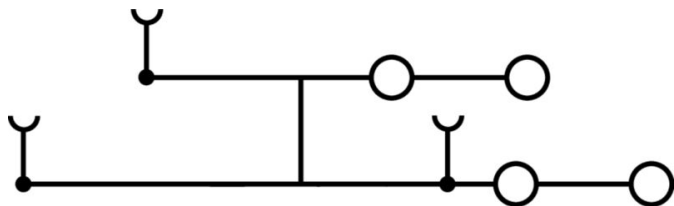

**SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör**
**Querverbindungen**


Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5N/10                | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                        |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/10 BL             | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527880000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/10 RD             | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108910000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm                           |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/2                 | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527540000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm                         |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/2 BL              | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm                            |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/2 RD              | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108470000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm                            |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/20                | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster  |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm                         |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/20 BL             | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527890000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/20 RD             | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                       |
| Art        | ZQV 2.5N/3                 | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527570000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster   |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                       |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5N/3 BL              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm                               |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/3 RD              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in     |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm                               |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/4                 | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527590000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm                          |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/4 BL              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/4 RD              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108700000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in     |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm                             |
| VPE        | 60 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/5                 | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527620000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm                          |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/5 BL              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm                             |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/5 RD              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108710000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in     |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm                             |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/50                | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm                           |
| VPE        | 5 ST                       |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/50 BL             | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm                              |
| VPE        | 5 ST                       |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/50 RD             | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2109000000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm                              |
| VPE        | 5 ST                       |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/6                 | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527630000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster in  |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                          |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                         |
| Art        | ZQV 2.5N/6 BL              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                             |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                         |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 2.5N/6 RD              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/7                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527640000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                         |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/7 BL              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527830000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/7 RD              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/8                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm                         |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/8 BL              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/8 RD              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/9                 | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527680000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster in |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                         |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/9 BL              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in   |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |
| Art        | ZQV 2.5N/9 RD              | Ausführung                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108900000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in    |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm                            |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                        |

## Stecker



Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlusssysteme erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | APGCE                      | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1514490000</a> | Kodierelement (Klemmen), Wemid, orange, Breite: 3.3 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118321906              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APGSR 2.5/4                | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2457580000</a> | Zugentlastung (Klemmen), Wemid, orange                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118472998              |                                                                                      |
| VPE        | 25 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APGSR 2.5/4 - 4P           | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2457590000</a> | Zugentlastung (Klemmen), Wemid, orange                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118472967              |                                                                                      |
| VPE        | 25 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APGSR 2.5/4 - 8P           | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2457600000</a> | Zugentlastung (Klemmen), Wemid, orange                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118472929              |                                                                                      |
| VPE        | 25 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APGLE 2.5/4                | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2457570000</a> | Verriegelungshaken, Wemid, orange                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118473100              |                                                                                      |
| VPE        | 25 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APGPC 2.5                  | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1514500000</a> | Klemmenabdeckung, orange, Wemid, Höhe: 10.1 mm, Breite: 4.8 mm, Tiefe: 14.27 mm, V-0 |
| GTIN (EAN) | 4050118322002              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APG 2.5 L                  | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513830000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, dunkelbeige                               |
| GTIN (EAN) | 4050118321623              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APG 2.5 L BL               | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513840000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, blau                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118321388              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APG 2.5 L GN               | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513850000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, grün                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118321616              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APG 2.5 MI                 | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513880000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, dunkelbeige                               |
| GTIN (EAN) | 4050118321630              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APG 2.5 MI BL              | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513900000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, blau                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118321432              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APG 2.5 MI GN              | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513930000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, grün                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118321456              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |
| Art        | APG 2.5 R                  | Ausführung                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513940000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, dunkelbeige                               |
| GTIN (EAN) | 4050118321548              |                                                                                      |
| VPE        | 50 ST                      |                                                                                      |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | APG 2.5 R BL               | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513950000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, blau         |
| GTIN (EAN) | 4050118321647              |                                                         |
| VPE        | 50 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5 R GN               | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513980000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, grün         |
| GTIN (EAN) | 4050118321470              |                                                         |
| VPE        | 50 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/1                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513720000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 1, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321326              |                                                         |
| VPE        | 50 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/10                 | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513770000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 10, dunkelbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321487              |                                                         |
| VPE        | 20 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/2                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513640000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 2, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321180              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/3                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513650000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 3, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321340              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/3-BG-BL-GN         | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513820000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 3, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321449              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/4                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513670000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 4, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321524              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/4-3BG-GN           | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513790000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 4, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321364              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/5                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513680000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 5, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321333              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/5-3BG-BL-GN        | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513780000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 5, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321357              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/6                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513690000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 6, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321463              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |
| Art        | APG 2.5/7                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513700000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 7, dunkelbeige  |
| GTIN (EAN) | 4050118321296              |                                                         |
| VPE        | 25 ST                      |                                                         |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Art        | APG 2.5/8                  | Ausführung                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513730000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 8, dunkelbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321425              |                                                        |
| VPE        | 20 ST                      |                                                        |
| Art        | APG 2.5/9                  | Ausführung                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1513740000</a> | Stecker, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl: 9, dunkelbeige |
| GTIN (EAN) | 4050118321197              |                                                        |
| VPE        | 20 ST                      |                                                        |

## DEK 5/5

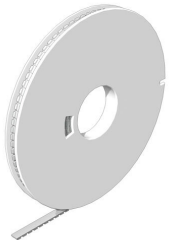

### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MM WS              | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |                                                         |
| VPE        | 800 ST                     |                                                         |


## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### WS 8/5

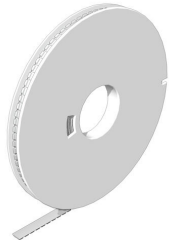

#### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocks aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

#### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Art        | WS 8/5 MM WS               | Ausführung                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2007150000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118392029              |                                                    |
| VPE        | 800 ST                     |                                                    |

### Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE BL           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, blau                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE BR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | Weidmueller, braun                                           |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE GE           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | Weidmueller, gelb                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE GN           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | Weidmueller, grün                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE GR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | Weidmueller, grau                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE OR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | Weidmueller, orange                                          |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE RT           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | Weidmueller, rot                                             |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE SW           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | Weidmueller, schwarz                                         |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |

## VO



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE VO WS        | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE VI           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | Weidmueller, violett                                         |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |

### Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC SDR             | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 ST                     |                                                              |

### Plus



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | Weidmueller, gelb                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |
| Art        | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1000 ST                    |                                                              |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 ST                     |                                                              |

### Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 S MC NE WS         | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 400 ST                     |                                                              |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.


- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 S MC SDR           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 80 ST                      |                                                              |

### Endwinkel

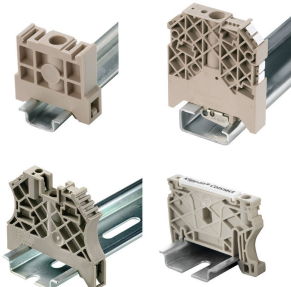

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | AEB 35 SC/1 BK             | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2475310000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                    |
| VPE        | 50 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SC/1                | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1991920000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                    |
| VPE        | 50 ST                      |                    |


## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Bezeichnungsträger

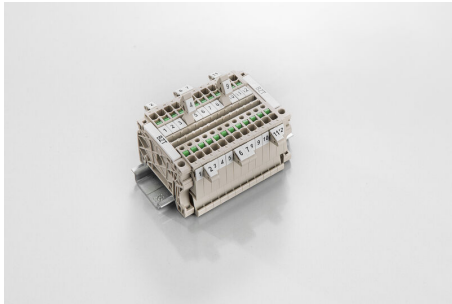


Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Standard Markierern im Raster von 5 bzw. 5.1 mm. Die gewinkelten Aufnahmen lassen sich wahlweise über miteinander verrasten und lassen sich in allen Standard Markierungskanälen der Klippon® Connect Reihenklemmen montieren. Passende Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen Zubehör der Bezeichnungsträger.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 ST                     |                             |
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 ST                     |                             |

### Endwinkel

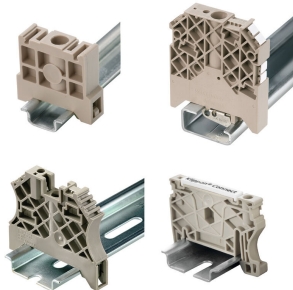

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | AEB 35 SCL/1 V0            | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661280000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661300000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |
| Art        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2661290000</a> | A-Reihe, Endwinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                    |
| VPE        | 20 ST                      |                    |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749610000</a> | Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingenstärke (A): 0.6 mm                                         |
| VPE        | 1 ST                       |                                                                   |

### Abschlussplatten und Trennplatten



Trennwände und Abschlussplatten sind wichtige Zubehörteile für Reihenklemmen. Trennwände dienen der optischen und elektrischen Trennung verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhöhen die Sicherheit und sorgen für eine übersichtliche Struktur im Schaltschrank. Abschlussplatten schließen die Klemmenreihe seitlich ab, schützen vor Berührung spannungsführender Teile und gewährleisten einen sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind exakt auf die jeweilige Weidmüller-Reihenklemmenserie abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten und professionellen Verdrahtung bei.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | SEP PGTB 2T 2.5 6C         | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3096200000</a> | Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 112.92 mm, Breite: |
| GTIN (EAN) | 4099987120951              | 2.1 mm, V-O, Wemid, rastbar: Ja                                    |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                    |

### Stecker



Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlussystemen erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | SPG 2.5 L                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030160000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973183              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5 L BL               | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030290000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973312              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5 L GN               | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030240000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973268              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5 MI                 | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030090000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973114              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5 MI BL              | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030260000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973282              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5 MI GN              | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030220000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973244              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5 R                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030190000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973213              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5 R BL               | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030300000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973329              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5 R GN               | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030210000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973237              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/1                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030250000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973275              | Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm                |
| VPE        | 50 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/10                 | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030100000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973121              | Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Breite: 51 mm               |
| VPE        | 10 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/2                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030170000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973190              | Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Breite: 10.2 mm               |
| VPE        | 40 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/3                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030200000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973220              | Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Breite: 15.3 mm               |
| VPE        | 30 ST                      |                                                          |

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | SPG 2.5/3-BG-BL-GN         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030270000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973299              | Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Breite: 15.3 mm               |
| VPE        | 30 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/4                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030150000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973176              | Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Breite: 20.4 mm               |
| VPE        | 20 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/4-3BG-GN           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030230000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973251              | Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Breite: 20.4 mm               |
| VPE        | 20 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/5                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030130000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973152              | Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Breite: 25.5 mm               |
| VPE        | 20 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/5-3BG-BL-GN        | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030280000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973305              | Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Breite: 25.5 mm               |
| VPE        | 20 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/6                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030140000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973169              | Anschlüsse: 6, Polzahl: 6, Breite: 30.6 mm               |
| VPE        | 20 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/7                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030110000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973138              | Anschlüsse: 7, Polzahl: 7, Breite: 35.7 mm               |
| VPE        | 20 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/8                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030120000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973145              | Anschlüsse: 8, Polzahl: 8, Breite: 40.8 mm               |
| VPE        | 10 ST                      |                                                          |
| Art        | SPG 2.5/9                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3030180000</a> | Stecker (Klemmen), SNAP IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl |
| GTIN (EAN) | 4099986973206              | Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Breite: 45.9 mm               |
| VPE        | 10 ST                      |                                                          |

## Prüfadapter und Prüfbuchsen



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

## SPGTB 2.5 2T VL 6C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1276300000</a> | Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2 mm², Anzahl Anschlüsse: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Polzahl: 1, Breite: 9 mm                                        |
| VPE        | 20 ST                      |                                                                 |