


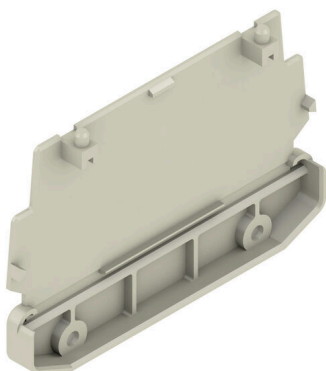

Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar. Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen. Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abschlussplatte, RS 100 kieselgrau, Abschlussplatte Direktmontage beidseitig, Breite: 22 mm
Best.-Nr.	1188660000
Art	AP 110 D GY
GTIN (EAN)	4032248972616
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	71.7 mm	Tiefe (inch)	2.8228 inch
Höhe	109.5 mm	Höhe (inch)	4.311 inch
Breite	22 mm	Breite (inch)	0.8661 inch
Nettogewicht	16.41 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoffgruppe	I
Oberfläche	unbehandelt	Werkstoff	PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI		

Allgemeine Daten

Farbe	kieselgrau	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7032		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Zeichnungen

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

