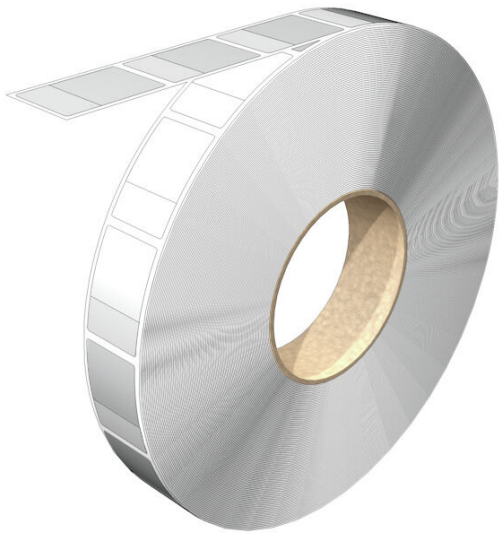


THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 25.4 x 38.1 mm, weiß
Best.-Nr.	2932110000
Art	THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670839
VPE	4000 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.07 mm	Tiefe (inch)	0.0028 inch
Höhe	25.4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Breite	38.1 mm	Breite (inch)	1.5 inch
Nettogewicht	0.22 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	38.1 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Werkstoff	Vinylfilm
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Anzahl je Rolle	4000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	50 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	8 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	4 mm
Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Zubehör**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM 76/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
VPE	1 ST	