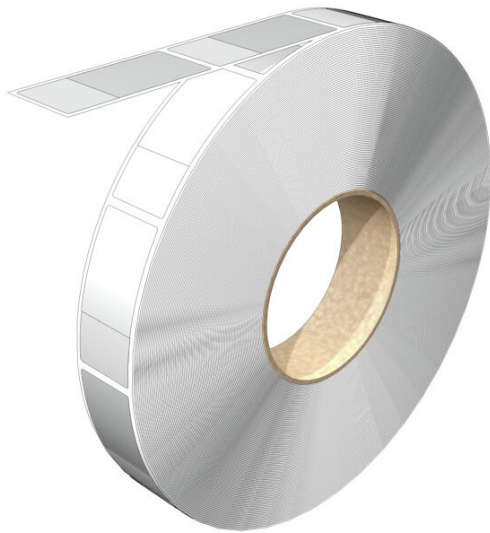


THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	3062890000
Art	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
VPE	2750 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.07 mm	Tiefe (inch)	0.0028 inch
Höhe	25.4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Breite	57.2 mm	Breite (inch)	2.252 inch
Nettogewicht	0.32 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	57.2 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Werkstoff	Vinylfilm
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Schriftfeldgröße	19.1 x 25.4 mm
Anzahl je Rolle	2750		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja
----------	----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		