





SuperCross-Laser Pocket



Stylisher, grüner Kreuzlinienlaser mit kompakter Bauform, integriertem 3-Bein-Stativ und 1/4"-Gewinde
- Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Dieser stylische Kreuzlinien-Laser mit integriertem 3-Bein-Stativ ist die perfekte Lösung für präzise Anwendungen im Wohnraum. Er projiziert ein hervorragend sichtbares grünes Laserkreuz zum genauen horizontalen und vertikalen Ausrichten. Ob beim Aufhängen von Bildern, Regalen, Gardinenstangen, Spiegeln oder Wanddekorationen – dieser kompakte Laser sorgt für exakte Ergebnisse ohne Aufwand. Dabei schützt ein gut sichtbares optisches Signal an der Gehäuseoberseite vor Fehlmessungen und warnt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet. Der Lithium-Ionen-Akku kann komfortabel und schnell über die USB-C-Buchse aufgeladen werden. Das Gehäuse besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Stylish und handlich – Präzision trifft auf modernes Design
- Perfekt zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Bildern, Regalen, Spiegeln oder Wanddekorationen
- Integriertes 3-Bein-Stativ zum optimalen Aufstellen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel

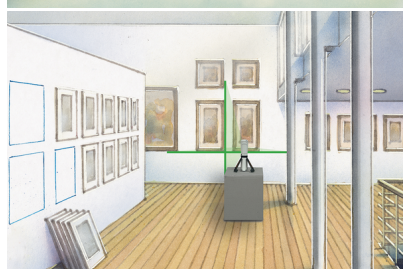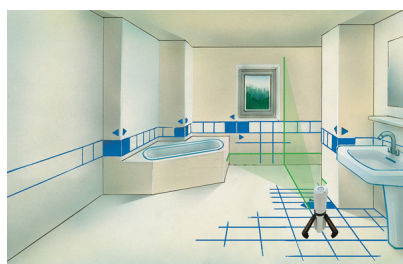

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	±0,4 mm/m
Nivellierung	horizontal automatisch
Sichtbarkeit (typisch)*	40 m
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 3,7V / 1,0Ah / 3,7 Wh
Betriebsdauer	ca. 6 Std.
Arbeitsbedingungen	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	35 mm x 160 mm x 40 mm
Gewicht	140 g (inkl. Akkus)



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 081.124E

GTIN (EAN) 4021563737420

VE 5