




VideoScope XXL



Universeller Videoinspektor mit internem Bildspeicher und langer Kameraeinheit zur Sichtüberprüfung schwer zugänglicher Stellen - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Dieser handliche Videoinspektor mit intuitiver Bedienung ermöglicht einfache visuelle Untersuchungen von schwer erreichbaren Stellen wie Rohrleitungen, abgehängten Decken und Kraftfahrzeugen. Der wasserdichte, benzin- und dieselresistente Kamerakopf eignet sich dank geringem Durchmesser für kleine Öffnungen, perfekt zur Inspektionen von Maschinen, Motoren und engen Bereichen. Durch die lange Kameraeinheit sind auch Einsätze auf großer Distanz möglich. Sechs Hochleistungs-LEDs sorgen an der Kameraeinheit für effiziente Objektbeleuchtung. Das Bild steht durch Rotation und Spiegelung auf dem gut ablesbaren 4,3" TFT-Farbdisplay in variablen Ansichten zur Verfügung. Der 2-fach-Zoom erlaubt eine noch genauere Detailerkennung. Mit den Magnet- und Hakenaufsätzen lassen sich schwer erreichbare Gegenstände anziehen oder anheben, während der Spiegel eine Betrachtung von Gegenständen im 90°-Winkel erlaubt. Per internem Bildspeicher können die Aufnahmen gesichert werden. Das Gehäuse besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff

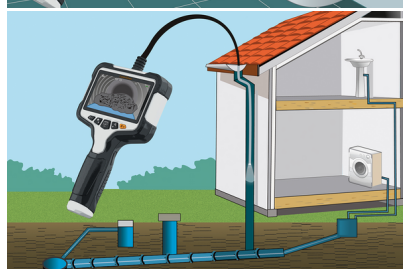

640 x 480 pixel

4,3" LCD

LED LIGHT

180°

ZOOM 2x

IP 67

480 x 272 pixel

USB-C

4x AA

SOFT

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	7,9 mm
Auflösung Kamera	640 x 480 Pixel
Sichtfeld (FOV)	63°
Schärfentiefe (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Bildschirmtyp	4,3" TFT-Farbdisplay
Auflösung Display	480 x 272 Pixel
Bildformat	JPEG
Länge Sonde	5 m
Beleuchtung	5 Helligkeitsstufen
Digitalzoom	2-fach Digitalzoom in 3 Schritten
Speicher	interner Bildspeicher (100 Bilder)
Anschlüsse	USB Typ C
Stromversorgung	4 x 1,5V LR6 (AA)
Abmessungen (B x H x T)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Gewicht	904 g (ohne Zubehör)

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.257E

GTIN (EAN) 4021563746514

VE 2