

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Bosch

Anschrift des Lieferanten: Bosch Service, Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, DE

Modellkennung: SMI4EVS08E

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a) (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	57
EEI ^(a)	37,9	Energieeffizienzklasse ^(a)	B	
Reinigungsleistungsindex ^(a)	1,121	Trocknungsleistungsindex ^(a)	1,061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,645	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9,0	
Programmdauer ^(a) (h:min)	3:55	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen ^(a) (dB (A) re 1 pW)	44	Luftschallemissionsklasse ^(a)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	-	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00	


Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://www.bosch-home.com/energylabel>

^(a) für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.

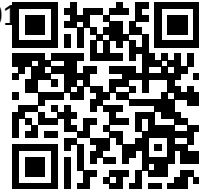

EPREL-Eintragungsnummer 1935616

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1935616>

Lieferant: BSH Hausgeräte GmbH (Hersteller)

Website: www.bsh-group.com

Kundenbetreuung:

Name: Bosch Service

Website:

E-Mail-Adresse: bosch-infoteam@bshg.com

Telefonnummer: +49 89 69 339 339

Anschrift:

Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Deutschland