


LED-Tischleuchte MAULkit, dimmbar

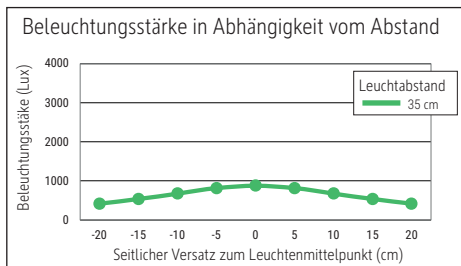


- **Die fröhliche, kompakte Tischleuchte mit Ablagefläche für Kleinteile & Stifte**
- **Flexibel: Beleuchtungsstärke in 3 Stufen dimmbar**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energie-Effizienz**
- **Klein, aber oho: Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung**
- **Bequem: Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf**
- **Stabil: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Aluminium**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- Kopf neigbar zur Einstellung des gewünschten Leuchtwinkels
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Lieferung inkl. Ladekabel (USB C), ohne Netzteil
- Einfache Montage
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 880 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): F (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 4 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 383 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage
 Maße: Höhe: 35,5 cm - Kopf: Ø 9 x 1.5 cm - Arm: Länge unten 30,6 cm - Fuß: Ø 13 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8200290	schwarz	4002390096218	94052140	1,50 m	III USB-Anschluss	33 x 14 x 3,5 cm	0,372 kg	1 St

LED desk lamp MAULkit, dimmable

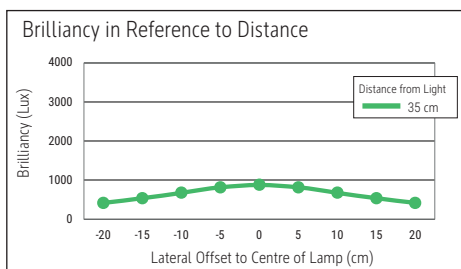


- **The cheerful, compact table lamp with storage surface for small items & pens**
- **Flexible: light intensity dimmable in 3 levels**
- **Extremely economical: modern LED technology, high energy efficiency**
- **Small but mighty: well suited for small work surfaces, with high light output**
- **Convenient: touch control on the lamp head**
- **Stable: base and head made of sturdy plastic, arm made of aluminium**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Compact design: space-saving and handy
- Tilttable head for adjusting the desired light angle
- Practical: diffuser for reduced shadowing
- Protection class IP20
- Delivery incl. charging cable (USB-C), without power adapter
- Easy assembly
- Light source and control gear replaceable
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 880 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: F (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 4 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 383 lm
 Base: base
 Material: Head: plastic - Arm: Aluminium - Foot: plastic - Base: weight inlay
 Dimensions: Height: 35,5 cm - Head: Ø 9 x 1.5 cm - Arm: lower arm length 30,6 cm -
 Base: Ø 13 cm
 Movement: Head: inclinable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8200290	black	4002390096218	94052140	1.50 m	III USB-connection	33 x 14 x 3,5 cm	0.372 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULkit, réglable

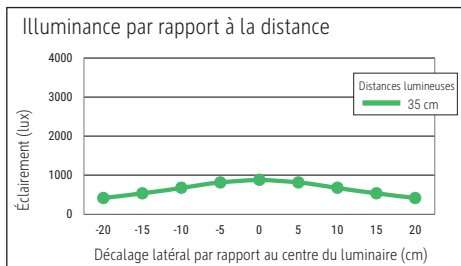


- **La lampe de table compacte et joyeuse avec surface de rangement pour petits objets et stylos**
- **Flexible : intensité lumineuse réglable sur 3 niveaux**
- **Extrêmement économique : technologie LED moderne, haute efficacité énergétique**
- **Petite mais puissante : idéale pour les petites surfaces de travail, avec un fort rendement lumineux**
- **Pratique : commande tactile sur la tête de la lampe**
- **Stable : socle et tête en plastique robuste, bras en aluminium**
- **Concept de sécurité technique Made by MAUL**
- **Forme compacte : gain de place et maniable**
- **Tête inclinable pour régler l'angle lumineux souhaité**
- **Pratique : diffuseur pour réduire les ombres**
- **Indice de protection IP20**
- **Livraison incl. câble de charge (USB-C), sans adaptateur secteur**
- **Montage facile**
- **Source lumineuse et appareil de commande remplaçables**
- **Emballage écologique recyclable, sans plastique**
- **Disponibilité prévue pour 12 / 2025**

Éclairage du luminaire: 880 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: F (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 4 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 383 lm
 Support: socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : Aluminium - Socle : Plastique - Support : ballast
 Dimensions: Hauteur : 35,5 cm - Tête : Ø 9 x 1.5 cm - Bras : bras inférieur de 30,6 cm - Support : Ø 13 cm
 Mouvement: Tête : inclinable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8200290	noir	4002390096218	94052140	1,50 m	III Port USB	33 x 14 x 3,5 cm	0,372 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULkit, dimbaar

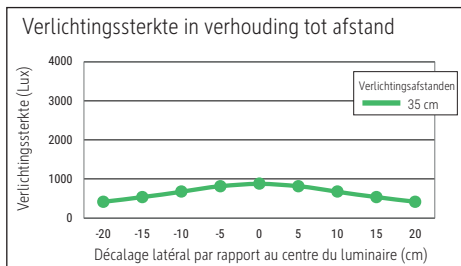


- **De vrolijke, compacte tafellamp met opbergvlak voor kleine spullen & pennen**
- **Flexibel: lichtsterkte dimbaar in 3 standen**
- **Zeer zuinig: moderne LED-techniek, hoge energie-efficiëntie**
- **Klein maar krachtig: geschikt voor kleine werkoppervlakken, met hoge lichtopbrengst**
- **Comfortabel: touchbediening op de lampenkop**
- **Stabiel: voet en kop van stevig kunststof, arm van aluminium**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Compacte vorm: ruimtebesparend en handig
- Kantelbare kop voor het instellen van de gewenste lichthoek
- Praktisch: diffuser voor minder schaduwvorming
- Beschermingsklasse IP20
- Levering incl. oplaadkabel (USB-C), zonder netadapter
- Eenvoudige montage
- Lichtbron en bedieningsapparaat vervangbaar
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic
- Beschikbaar vanaf 12 / 2025

Lichtsterkte lamp: 880 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) F (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 4 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 383 lm
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: aluminium - Voet: kunststof - Voet: verzwaringzinzetstuk
 Afmetingen: Hoogte: 35,5 cm - Kop: Ø 9 x 1.5 cm - Arm: armlengte onder 30,6 cm - Voet: Ø 13 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8200290	zwart	4002390096218	94052140	1,50 m	III USB - Verbinding	33 x 14 x 3,5 cm	0,372 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULkit, dimmerabile

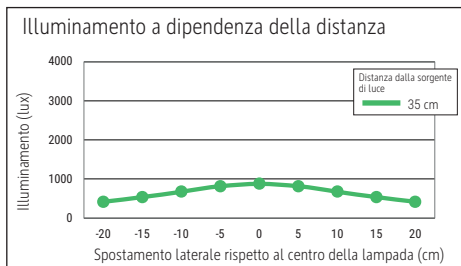

- **La simpatica e compatta lampada da tavolo con piano d'appoggio per piccoli oggetti e penne**
- **Flessibile: intensità luminosa regolabile su 3 livelli**
- **Estremamente economica: tecnologia LED moderna, alta efficienza energetica**
- **Piccola ma potente: adatta per superfici di lavoro ridotte, con elevata resa luminosa**
- **Comoda: comando touch sulla testa della lampada**
- **Stabile: base e testa in plastica robusta, braccio in alluminio**
- **Concetto tecnico di sicurezza Made by MAUL**
- Forma compatta: salvaspazio e maneggevole
- Testa inclinabile per regolare l'angolo di luce desiderato
- Pratico: diffusore per ridurre le ombre
- Classe di protezione IP20
- Consegna incl. cavo di ricarica (USB-C), senza alimentatore
- Montaggio semplice
- Sorgente luminosa e apparecchio di controllo sostituibili
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica
- Disponibile da 12 / 2025

Luminosità della lampada: 880 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): F (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 4 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 383 lm
 Base: con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: Aluminium - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna
 Dimensioni: Altezza: 35,5 cm - Testa: Ø 9 x 1.5 cm - Braccio: lunghezza inferiore 30,6 cm - Base: Ø 13 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8200290	nero	4002390096218	94052140	1,50 m	III USB - Connessione	33 x 14 x 3,5 cm	0,372 kg	1 pz.