


LED-Tischleuchte MAULoptimus colour vario, dimmbar

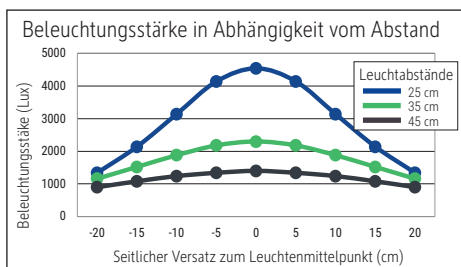

- **Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar**
- **Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen: Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Großer Aktionsradius, exakte Positionierung durch langen Doppelgelenkarm mit Federunterstützung**
- **Hochwertig: Arm und Kopf aus Aluminium**
- **Memory-Funktion: Alle Einstellungen werden beim Ausschalten gespeichert**
- Extrem sparsam: Modernste LED-Technik, Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor
- Filigrane Optik, Design "Made by Reutershahn"
- Homogene Lichtverteilung, optimierter Blendschutz durch hochwertigen Diffusor aus PMMA
- Optimales Thermo-Management durch große Kühlfläche
- Bequem: Dimmung über seitliches Drehrad, am unteren Gelenk integriert
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.300 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): B (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 5 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 75.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 898 lm
 Material: Kopf: Aluminium, Metall - Arm: Kunststoff, Aluminium
 Maße: Kopf: 12 x 5.5 x 2 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Stabiler Standfuß, Ø ca. 22 cm, mit Beschwerungseinlage aus Stahl, oberflächenschonende Unterseite. Arm: Länge unten 45 cm, Länge oben 42,5 cm. Höhe: 53 cm. Arm: Drehbar, Neigbar

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8206789	anthrazit	4002390089753	94052190	Standfuß	1,75 m	II Eurosteckernetzteil	91,5 x 28,5 x 7,8 cm	4,248 kg	1 St
8206795	silber	4002390064620	94052190	Standfuß	1,75 m	II Eurosteckernetzteil	91,5 x 28,5 x 7,8 cm	4,248 kg	1 St