
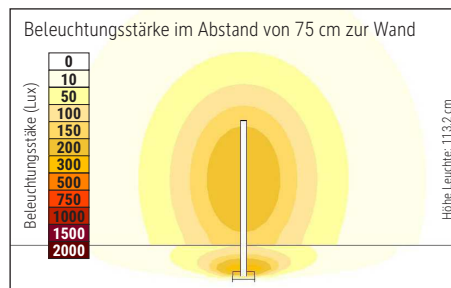
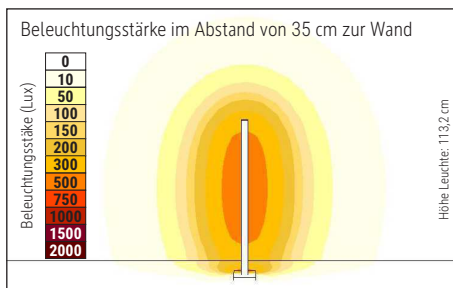
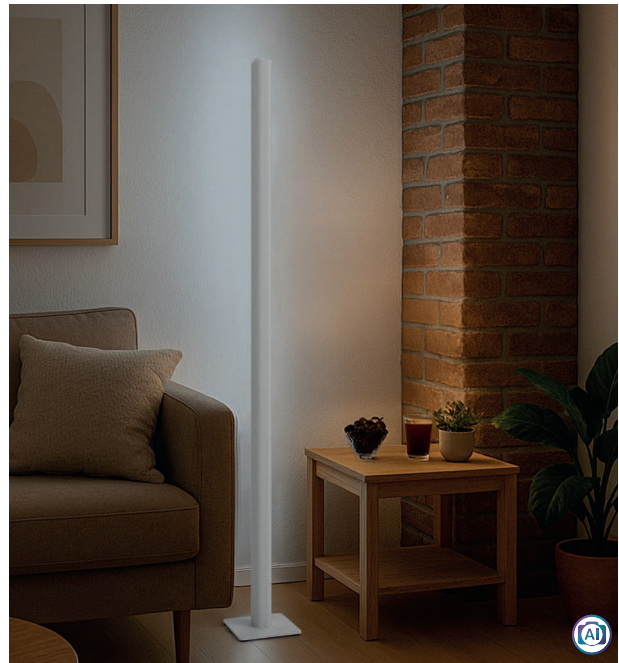


LED-Säulenleuchte MAULpino Eco, dimmbar

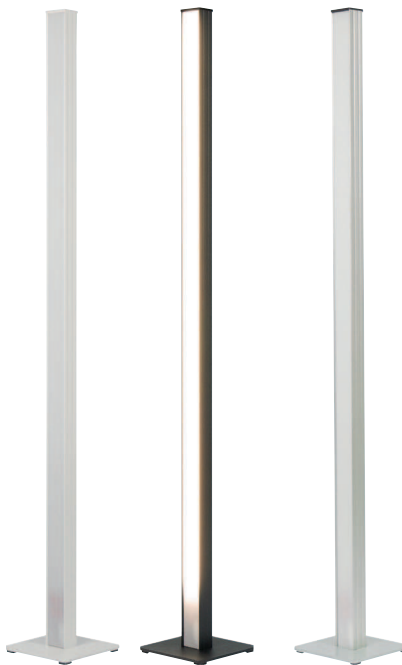






- **Smarte Design-Bodenleuchte für indirekte, effiziente Akzent-Beleuchtung**
- **Energiesparende Standleuchte für kleinere Büroräume, als Ambientelicht oder zu Hause**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Komfortabel: Bequeme Bedienung ausschließlich per Handy über Bluetooth-App „Meshle“**
- **Premium Strom-Zuleitung halogenfrei: Keine korrosiven oder toxischen Gase im Brandfall**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach Umgebungslicht und individuellen Anforderungen**
- **Im Home Office, Wohnbereichen, für die Beleuchtung eines Objekts**
- Stabil: Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil mit dekorativen Rillen, Fuß aus robustem Stahl mit bodenschonenden Filz pads
- Puristisches Design: Reduziert auf das Wesentliche für einen modernen, klaren Look
- Für Büro- und Kommunikationszonen, in Flur oder Empfang, in Galerien und zu Hause
- Sicher: Abgesichertes Bluetooth-Mesh-Netzwerk für hohe Reichweite, keine Cloud oder Internetverbindung erforderlich
- Erweiterbar mit Gateway zur Nutzung von Alexa, erhältlich bei meshle.de
- Nutzung ohne Smartphone über batterie lose Fernbedienung möglich, erhältlich bei meshle.de
- "Meshle" made in Germany (App und Leuchtenfirmware)
- Halogenfreie Zuleitung: geringe Brandfortleitung, bleibt biegsam auch bei häufiger Bewegung, minimierte Beschädigungen durch Kabelbruch
- Energiesparend: Moderne LED-Technik
- Für Wand & Ecke: Lichtsäule im Fuß bei der Montage wahlweise um 45° drehen
- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen

- Schutzart IP20
- Austausch der Lichtquelle und des Kontrollers durch eine Elektro-Fachkraft möglich, Austausch des Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 940 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Bodenschoner aus Filz
 Maße: Höhe: 113,2 cm - Fuß: 16 x 16 cm
 Position Schalter: ohne Schalter

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8252102	weiß	4002390107334	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 St
8252189	anthrazit	4002390107341	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 St
8252195	silber	4002390107594	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 St

LED Column lamp MAULpino eco, dimmable

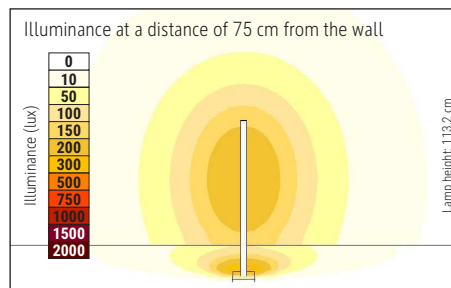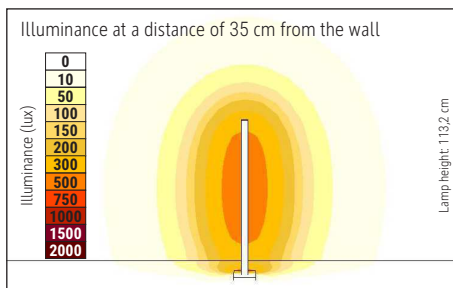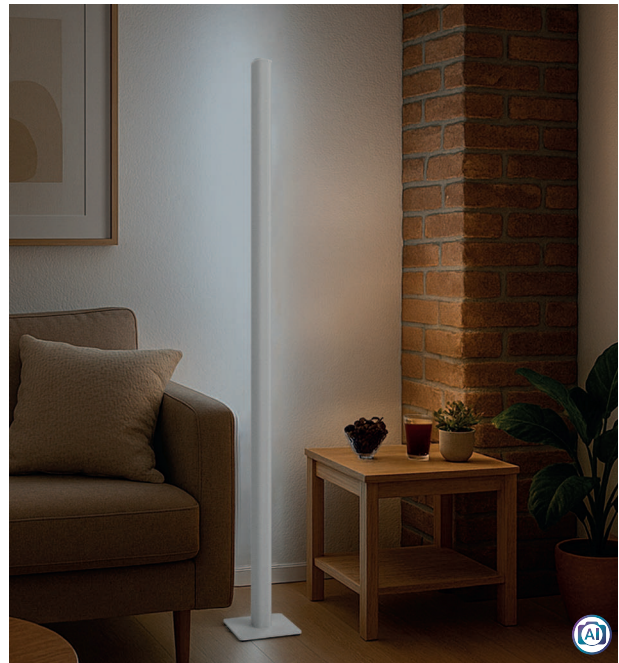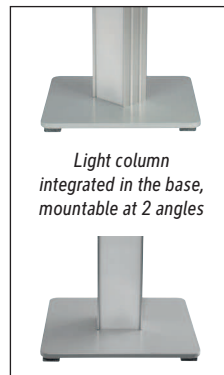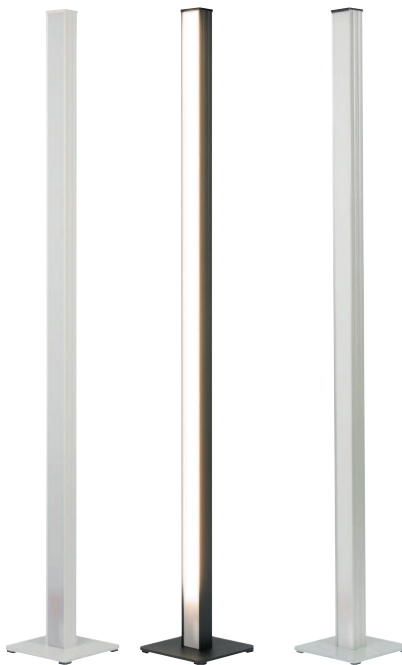





- **Smart design floor light for indirect, efficient accent lighting**
- **Energy-saving floor light for smaller office spaces, as ambient lighting or at home**
- **Made in Germany: Developed and manufactured in Germany, 5-year guarantee**
- **Convenient: Convenient operation exclusively by cell phone via Bluetooth app Meshle**
- **Premium power supply halogen-free: no corrosive or toxic gases in case of fire**
- **Infinitely adjustable dimmer depending on ambient light and individual requirements**
- **In the home office, living areas, for lighting an object**
- Stable: column made of high-quality aluminum profile with decorative grooves, base made of robust steel with floor-protecting felt pads
- Puristic design: reduced to the essentials for a modern, clean look
- For office and communication zones, in hallways or reception areas, in galleries and at home
- Secure: Secured Bluetooth mesh network for long range, no cloud or internet connection required
- Expandable with gateway to use Alexa, available from meshle.de
- Use without smartphone via battery-free remote control, available from meshle.de
- Meshle made in Germany (app and luminaire firmware)
- Halogen-free supply cable: low fire propagation, remains flexible even with frequent movement, minimized damage due to cable breakage
- Energy-saving: modern LED technology
- For wall & corner: Light column in the base can be optionally rotated by 45° during installation

- Homogeneous light emission and protection against dust: High-quality polycarbonate diffuser, easy to clean
- Protection class IP20
- Replacement of the light source and controller by a qualified electrician possible, replacement of the control gear possible
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Colour temperature per light source: 2.700 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 8 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 940 lm
 Base: base
 Material: Column: Aluminium - Foot: steel - Base: Bodenschoner aus Filz
 Dimensions: Height: 113,2 cm - Base: 16 x 16 cm
 Position of the switch: without switch

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8252102	white	4002390107334	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.329 kg	1 pc(s).
8252189	anthracite	4002390107341	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.329 kg	1 pc(s).
8252195	silver	4002390107594	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.329 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULpino eco, dimable

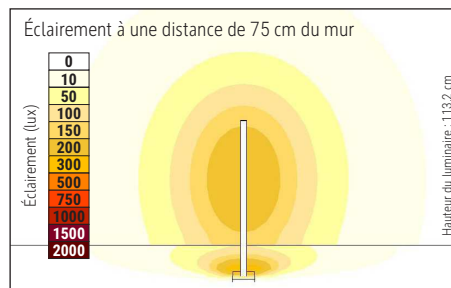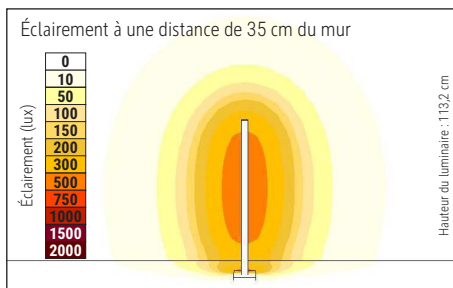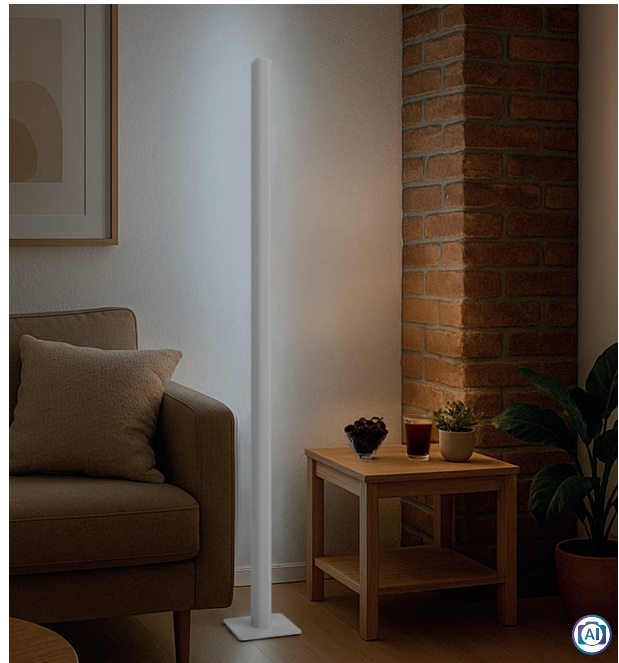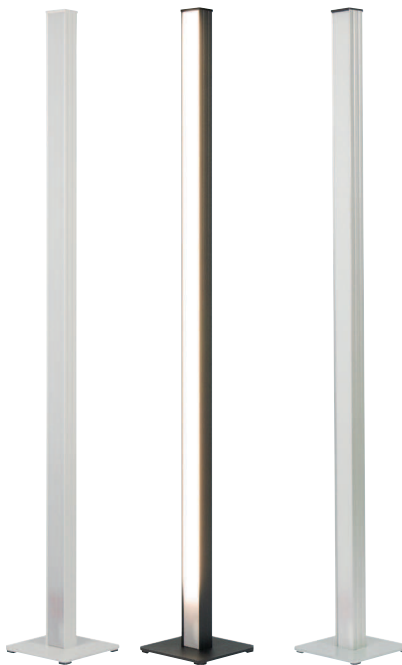

- Lampes de sol design pour un éclairage d'accentuation indirect et efficace
- Lampes sur pied économes en énergie pour les petits bureaux, comme éclairage d'ambiance ou à la maison
- Made in Germany : développées et fabriquées en Allemagne, garantie de 5 ans
- Confortable : Commande confortable exclusivement par téléphone portable via l'application Bluetooth Meshle
- Câble d'alimentation premium sans halogène : pas de gaz corrosifs ou toxiques en cas d'incendie
- Variateur réglable en continu en fonction de la lumière ambiante et des exigences individuelles
- dans le bureau à domicile, les zones d'habitation, pour l'éclairage d'un objet
- Stable : colonne en profilé d'aluminium de haute qualité avec rainures décoratives, pied en acier robuste avec patins en feutre protégeant le sol
- Design puriste : réduit à l'essentiel pour un look moderne et épuré
- Pour les zones de bureau et de communication, dans le couloir ou la réception, dans les galeries et à la maison
- Sécurisé : Réseau maillé Bluetooth sécurisé pour une grande portée, pas besoin de cloud ou de connexion Internet
- Extensible avec Gateway pour l'utilisation d'Alexa, disponible sur meshle.de
- Utilisation possible sans smartphone via une télécommande sans pile, disponible chez meshle.de
- Meshle made in Germany (App et firmware du luminaire)
- Conducteur d'alimentation sans halogène : faible propagation du feu, reste flexible même en cas de mouvements fréquents, dommages minimisés en cas de rupture de câble
- Économe en énergie : technique LED moderne
- Pour mur & ; coin : Tourner la colonne lumineuse dans le pied de 45° ; au choix lors du montage

- Émission de lumière homogène et protection contre la poussière : diffuseur en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Degré de protection IP20
- Possibilité de remplacement de la source lumineuse et du contrôleur par un électricien spécialisé, possibilité de remplacement de l'appareillage
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud)

Nombre de sources lumineuses: 1

Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 8 kWh/1000 h

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 940 lm

Support: socle





Matériau: Colonne : Aluminium - Socle : acier - Support : Bodenschoner aus Filz

Dimensions: Hauteur : 113,2 cm - Support : 16 x 16 cm

Positionnement du commutateur: sans interrupteur

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8252102	blanc	4002390107334	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pce(s)
8252189	anthracite	4002390107341	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pce(s)
8252195	argenté	4002390107594	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pce(s)

LED-zuilenlamp MAULpino eco, dimbaar

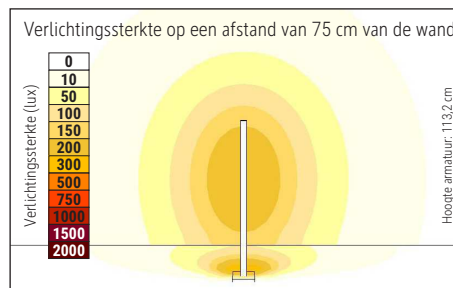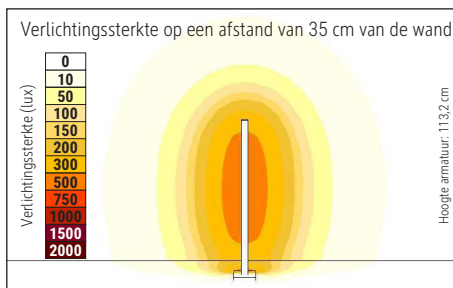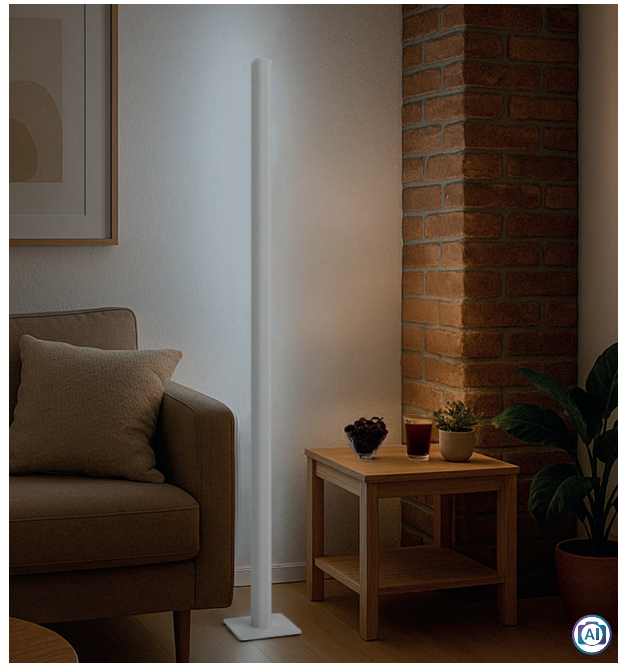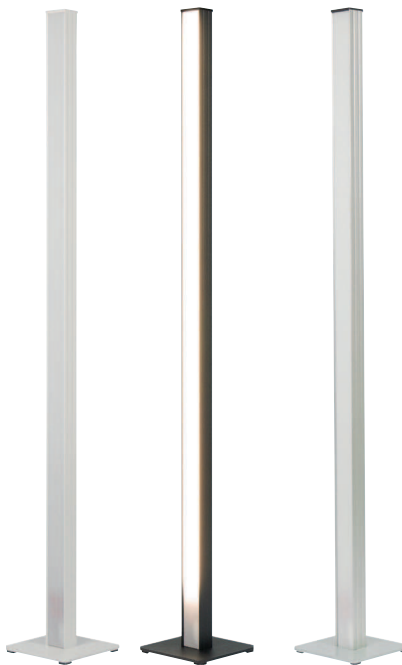





- **Smart design vloerlamp voor indirecte, efficiënte accentverlichting**
- **Energiebesparende vloerlamp voor kleinere kantoorruimtes, als sfeerverlichting of voor thuis**
- **Made in Germany: Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, 5 jaar garantie**
- **Geschikt: Comfortabele bediening uitsluitend met mobiele telefoon via Bluetooth-app Meshle**
- **Premium stroomvoorziening halogeenvrij: geen bijtende of giftige gassen in geval van brand**
- **Traploos instelbare dimmer afhankelijk van het omgevingslicht en individuele vereisten**
- **In het thuishkantoor, woonkamers, voor het verlichten van een object**
- **Stabiel:** zuil van hoogwaardig aluminiumprofiel met decoratieve groeven, voet van robuust staal met vloerbeschermende viltkussens
- **Puristisch design:** Teruggebracht tot het essentiële voor een moderne, strakke uitstraling
- **Voor kantoor- en communicatieruimtes, in gangen of ontvangstruimtes, in galerijen en thuis**
- **Veilig:** Beveiligd Bluetooth-mesh-netwerk voor groot bereik, geen cloud- of internetverbinding nodig
- **Uit te breiden met gateway voor gebruik met Alexa, verkrijgbaar op meshle.de**
- **Gebruik zonder smartphone via batterijloze afstandsbediening mogelijk, verkrijgbaar op meshle.de**
- **Halogeenvrije voedingskabel:** lage brandvoortplanting, blijft flexibel zelfs bij veelvuldig bewegen, minimale schade door kabelbreuk
- **Energiezuinig:** Moderne LED-techniek
- **Voor muur & hoek:** Lichtkolom in de voet bij montage optioneel 45° te draaien
- **Homogene lichtuitstraling en bescherming tegen stof:** Hoogwaardige polycarbonaat-diffusorplaat, eenvoudig te reinigen

- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van de lichtbron en de controller mogelijk door een elektricien, vervanging van het voorschakelapparaat mogelijk
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Kleurtemperatuur (per lichtbron)	2.700 Kelvin (warm wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	D (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	8 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	50.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	940 lm
Voet:	standvoet
Materiaal:	Zuil: aluminium - Voet: staal - Voet: Bodenschoner aus Filz
Afmetingen:	Hoogte: 113,2 cm - Voet: 16 x 16 cm
Schakelaarpositie:	zonder schakelaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8252102	wit	4002390107334	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pc(s).
8252189	anthraciet	4002390107341	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pc(s).
8252195	zilver	4002390107594	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pc(s).

Lampada a colonna LED MAULpino eco, dimmerabile

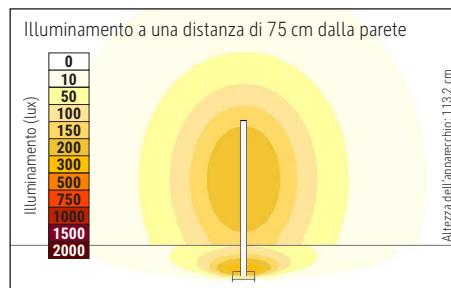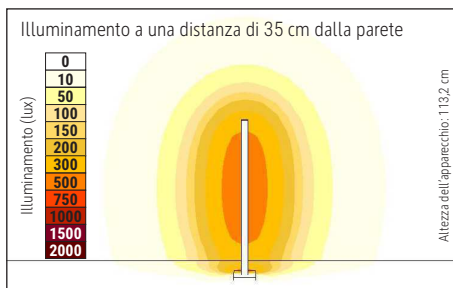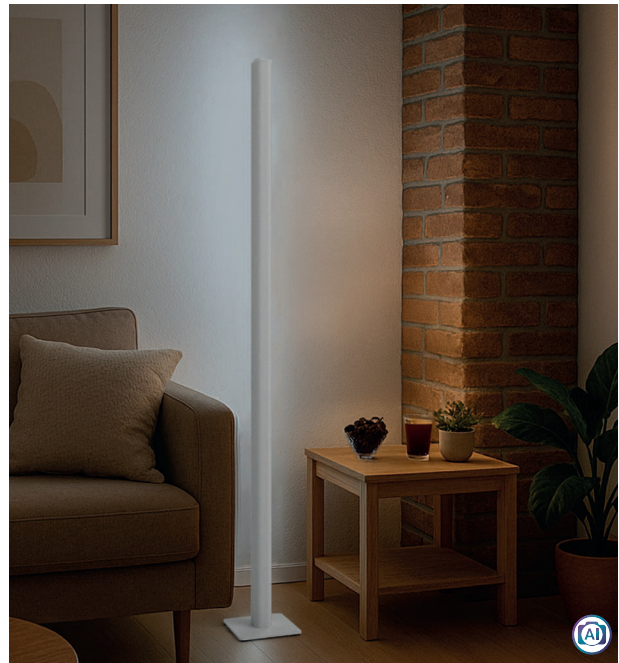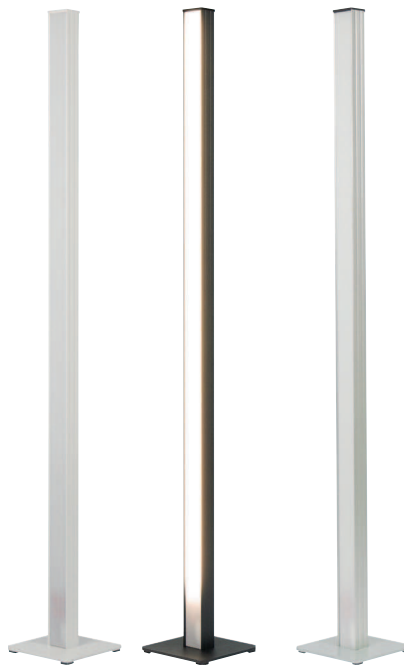

- **Lampada da terra dal design intelligente per un'illuminazione d'accento indiretta ed efficiente**
- **Lampada da terra a risparmio energetico per piccoli uffici, come illuminazione d'ambiente o a casa**
- **Made in Germany: sviluppata e prodotta in Germania, garanzia di 5 anni**
- **Conveniente: Comodo utilizzo esclusivamente tramite telefono cellulare tramite l'app Bluetooth Meshle**
- **Alimentazione di qualità superiore senza alogeni: nessun gas corrosivo o tossico in caso di incendio**
- **Dimmer regolabile in continuo in base alla luce ambientale e alle esigenze individuali**
- **Nell'ufficio di casa, nelle zone giorno, per l'illuminazione di un oggetto**
- **Stabile: colonna in profilo di alluminio di alta qualità con scanalature decorative, base in acciaio robusto con feltrini di protezione del pavimento**
- **Design purista: ridotto all'essenziale per un aspetto moderno e pulito**
- **Per zone ufficio e di comunicazione, corridoi o reception, gallerie e abitazioni**
- **Sicuro: rete mesh Bluetooth protetta con ampia portata, nessuna connessione cloud o Internet necessaria**
- **Espandibile con gateway per l'uso con Alexa, disponibile su meshle.de**
- **Utilizzo senza smartphone possibile tramite telecomando senza batteria, disponibile su meshle.de**
- **Cavo di alimentazione privo di alogeni: bassa propagazione della fiamma, rimane flessibile anche con movimenti frequenti, danni ridotti dovuti a rottura del cavo**
- **Risparmio energetico: moderna tecnologia LED**
- **Per parete & angolo: la colonna luminosa nel piede può essere ruotata di 45° durante il montaggio**
- **Emissione luminosa omogenea e protezione contro la polvere: diffusore in polycarbonato di alta qualità, facile da pulire**

- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del controller possibile da parte di un elettricista qualificato, sostituzione dell'alimentatore possibile
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 2.700 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 8 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 940 lm
 Base: con base
 Materiale: Supporto centrale: Aluminium - Piedistallo:acciaio -
 Base: Bodenschoner aus Filz
 Dimensioni: Altezza: 113,2 cm - Base: 16 x 16 cm
 Posizione dell'interruttore: senza interruttore

- Garanzia: anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8252102	bianco	4002390107334	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pz.
8252189	antracite	4002390107341	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pz.
8252195	argento	4002390107594	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	119,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,329 kg	1 pz.