
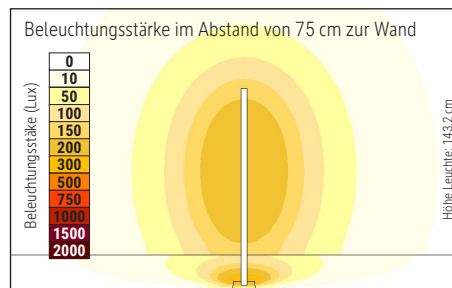


## LED-Säulenleuchte MAULpino Eco, dimmbar

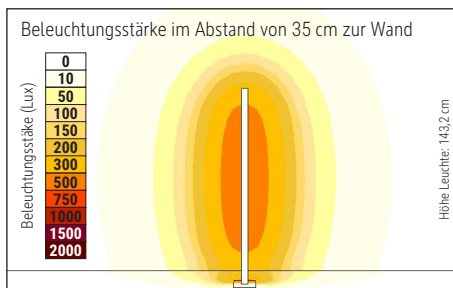

- **Smarte Design-Bodenleuchte für indirekte, effiziente Akzent-Beleuchtung**
- **Energiesparende Standleuchte für kleinere Büroräume, als Ambientelicht oder zu Hause**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Komfortabel: Bequeme Bedienung ausschließlich per Handy über Bluetooth-App „Meshle“**
- **Premium Strom-Zuleitung halogenfrei: Keine korrosiven oder toxischen Gase im Brandfall**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach Umgebungslicht und individuellen Anforderungen**
- **Im Home Office, Wohnbereichen, für die Beleuchtung eines Objekts**
- Stabil: Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil mit dekorativen Rillen, Fuß aus robustem Stahl mit bodenschonenden Filz pads
- Puristisches Design: Reduziert auf das Wesentliche für einen modernen, klaren Look
- Für Büro- und Kommunikationszonen, in Flur oder Empfang, in Galerien und zu Hause
- Sicher: Abgesichertes Bluetooth-Mesh-Netzwerk für hohe Reichweite, keine Cloud oder Internetverbindung erforderlich
- Erweiterbar mit Gateway zur Nutzung von Alexa, erhältlich bei meshle.de
- Nutzung ohne Smartphone über batterie lose Fernbedienung möglich, erhältlich bei meshle.de
- "Meshle" made in Germany (App und Leuchtenfirmware)
- Halogenfreie Zuleitung: geringe Brandfortleitung, bleibt biegsam auch bei häufiger Bewegung, minimierte Beschädigungen durch Kabelbruch
- Energiesparend: Moderne LED-Technik
- Für Wand & Ecke: Lichtsäule im Fuß bei der Montage wahlweise um 45° drehen
- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen

- Schutzart IP20
- Austausch der Lichtquelle und des Kontrollers durch eine Elektro-Fachkraft möglich, Austausch des Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 10 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 1222 lm  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Bodenschoner aus Filz  
 Maße: Höhe: 143,2 cm - Fuß: 16 x 16 cm  
 Position Schalter: ohne Schalter

| Art.-Nr. | Farbe     | EAN-Code      | Zollcode | Kabellänge<br>ca. | Schutzklasse              | Packungsmaße / VE         | Gewicht (inkl.<br>Verp.) | VE   |
|----------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| 8253102  | weiß      | 4002390107426 | 94052190 | 2,00 m            | II<br>Eurosteckernetzteil | 149,5 x 17,5 x 17,5<br>cm | 3,813 kg                 | 1 St |
| 8253189  | anthrazit | 4002390107433 | 94052190 | 2,00 m            | II<br>Eurosteckernetzteil | 149,5 x 17,5 x 17,5<br>cm | 3,813 kg                 | 1 St |
| 8253195  | silber    | 4002390107563 | 94052190 | 2,00 m            | II<br>Eurosteckernetzteil | 149,5 x 17,5 x 17,5<br>cm | 3,813 kg                 | 1 St |