
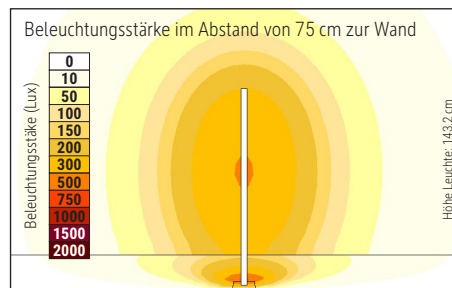


LED-Säulenleuchte MAULpino colour vario, dimmbar

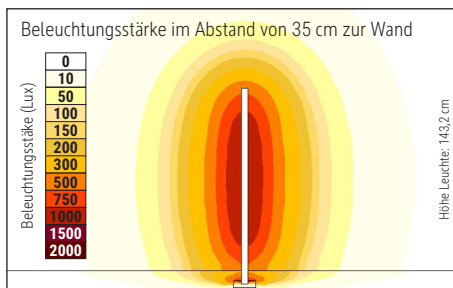

- **Smarte Design-Bodenleuchte mit einstellbarer Farbtemperatur von warm- bis kaltweiß für individuelle Lichtstimmungen und indirekter, leistungsstarker Beleuchtung**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar für Show Rooms, Schaufenster, Chill-out Zonen, Lounges, Empfangsbereichen**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Komfortabel: Bequeme Bedienung ausschließlich per Handy über Bluetooth-App „Meshle“**
- **Premium Strom-Zuleitung halogenfrei: Keine korrosiven oder toxischen Gase im Brandfall**
- **Stabil: Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil mit dekorativen Rillen, Fuß aus robustem Stahl mit bodenschonenden Filz pads**
- **Als Ambientebeleuchtung, für Repräsentationszwecke, als Effektlicht oder zur Objekt-Inszenierung**
- Puristisches Design: Reduziert auf das Wesentliche für einen modernen, klaren Look
- Für Büro- und Kommunikationszonen, in Flur oder Empfang, in Galerien und zu Hause
- Sicher: Abgesichertes Bluetooth-Mesh-Netzwerk für hohe Reichweite, keine Cloud oder Internetverbindung erforderlich
- Erweiterbar mit Gateway zur Nutzung von Alexa, erhältlich bei meshle.de
- Nutzung ohne Smartphone über batterie lose Fernbedienung möglich, erhältlich bei meshle.de
- "Meshle" made in Germany (App und Leuchtenfirmware)
- Halogenfreie Zuleitung: geringe Brandfortleitung, bleibt biegsam auch bei häufiger Bewegung, minimierte Beschädigungen durch Kabelbruch
- Energiesparend: Moderne LED-Technik

- Für Wand & Ecke: Lichtsäule im Fuß bei der Montage wahlweise um 45° drehen
- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Schutzart IP20
- Austausch der Lichtquelle und des Kontrollers durch eine Elektro-Fachkraft möglich, Austausch des Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 15 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2015 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Bodenschoner aus Filz
 Maße: Höhe: 143,2 cm - Fuß: 16 x 16 cm
 Position Schalter: ohne Schalter

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8253302	weiß	4002390107457	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 St
8253389	anthrazit	4002390107464	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 St
8253395	silber	4002390107556	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 St