
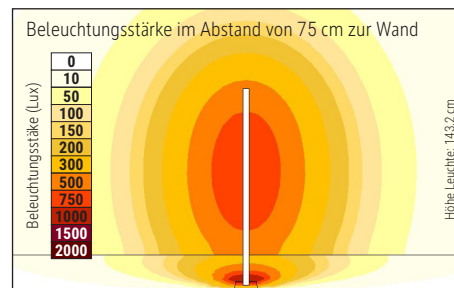


LED-Säulenleuchte MAULpino high performance, dimmbar

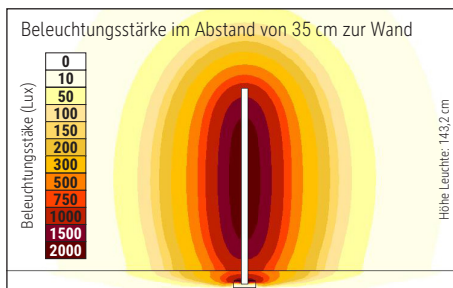

- **Smarte Design-Bodenleuchte für indirekte Hochleistungs-Beleuchtung**
- **Besonders leistungsstark: Hohe Beleuchtungsstärke für größere Räume, Kommunikationszonen, und Empfangsbereiche sowie professionellen Objekt-Inszenierungen**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Komfortabel: Bequeme Bedienung ausschließlich per Handy über Bluetooth-App „Meshle“**
- **Premium Strom-Zuleitung halogenfrei: Keine korrosiven oder toxischen Gase im Brandfall**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach Umgebungslicht und individuellen Anforderungen**
- **Als Ambientebeleuchtung, für Repräsentationszwecke, als Effektlucht**
- **Stabil: Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil mit dekorativen Rillen, Fuß aus robustem Stahl mit bodenschonenden Filz pads**
- **Puristisches Design: Reduziert auf das Wesentliche für einen modernen, klaren Look**
- **Für Büro- und Kommunikationszonen, in Flur oder Empfang, in Galerien und zu Hause**
- **Sicher: Abgesichertes Bluetooth-Mesh-Netzwerk für hohe Reichweite, keine Cloud oder Internetverbindung erforderlich**
- **Erweiterbar mit Gateway zur Nutzung von Alexa, erhältlich bei meshle.de**
- **Nutzung ohne Smartphone über batterie lose Fernbedienung möglich, erhältlich bei meshle.de**
- **"Meshle" made in Germany (App und Leuchtenfirmware)**
- **Halogenfreie Zuleitung: geringe Brandfortleitung, bleibt biegsam auch bei häufiger Bewegung, minimierte Beschädigungen durch Kabelbruch**
- **Energiesparend: Moderne LED-Technik**
- **Für Wand & Ecke: Lichtsäule im Fuß bei der Montage wahlweise um 45° drehen**

- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Schutzart IP20
- Austausch der Lichtquelle und des Kontrollers durch eine Elektro-Fachkraft möglich, Austausch des Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 25 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 3848 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Bodenschoner aus Filz
 Maße: Höhe: 143,2 cm - Fuß: 16 x 16 cm
 Position Schalter: ohne Schalter

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8253502	weiß	4002390107488	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 St
8253589	anthrazit	4002390107495	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 St
8253595	silber	4002390107549	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 St