
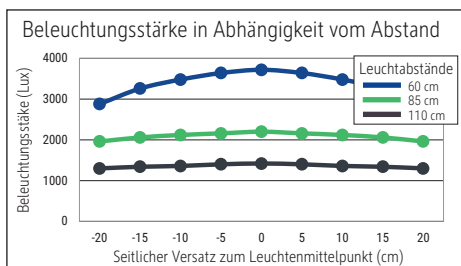


LED-Standleuchte MAULcano, dimmbar

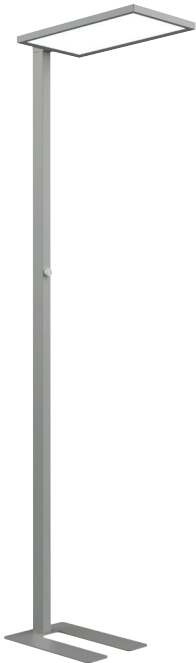

- **Leistungsstarkes Einstiegsmodell für eine professionelle Anwendung**
- **Direktes Licht (50%) auf die Arbeitsfläche & indirektes (50%) zur Raumbeleuchtung**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Elegante Aluminiumleuchte, besonders flacher Design-Leuchtenkopf**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Schwerer, massiver Standfuß aus Stahl
- Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte 9 cm x 32,5 cm, kann um ein Tischbein herum positioniert werden
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 2.200 Lux bei 85 cm Abstand, 1.420 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 2.200 Lux bei 85 cm Abstand, 1.420 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	4.000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	4
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	52 kWh/1000 h (2 x 13 kWh/1000 h & 13 kWh/1000 h, 13 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	8700 lm (2 x 2150 lm & 2200 lm, 2200 lm)
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
Maße:	Höhe: 195 cm - Kopf: 57.1 x 28 x 2.2 cm - Säule: 5 x 3.6 cm - Fuß: 40 x 27 cm
Bewegung:	Kopf: fix
Position Schalter:	Säule

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8256795	silber	4002390096232	94052190	2,50 m	II Konturenstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St