
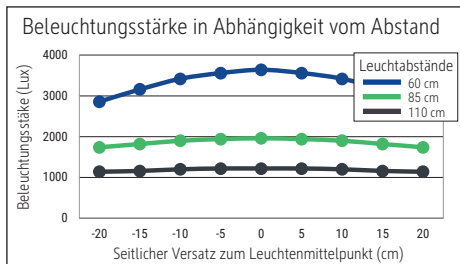


LED-Standleuchte MAULjura, dimmbar

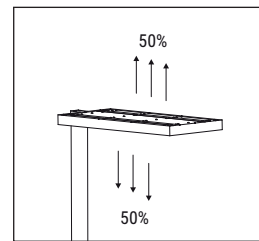

- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Leistungsstarkes direktes Licht (50%) auf die Arbeitsfläche & indirektes (50%), Raumbeleuchtung**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <16 für ermüdungsfreies Sehen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.960 Lux bei 85 cm Abstand, 1.220 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 7
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 60 x 26 x 3.5 cm - Säule: 5 x 3.6 x 116.5 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite. Höhe: 121 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8257202	weiß	4002390095143	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 St
8257295	silber	4002390095150	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 St