


LED-Standleuchte MAULplinus, colour vario sensor, dimmbar

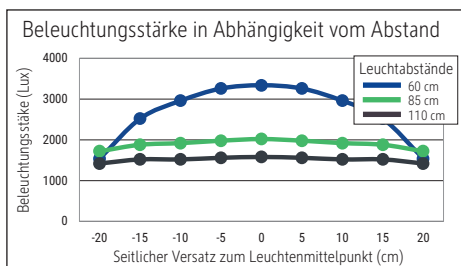

- **Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
- **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR**
- **Hohe Lichtqualität: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 75 % und nach unten 25 %, getrennt steuerbar**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.020 Lux bei 85 cm Abstand, 1.580 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 3
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 69 kWh/1000 h (2 x 26 kWh/1000 h & 17 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 10175 lm (2 x 3850 lm & 2475 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 104.6 x 4 x 3.2 cm - Säule: 5 x 4 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 34 x 42 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte, 16 x 33 cm, kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Bodenschonende Pads aus Gummi. Höhe: 197 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8259502	weiß	4002390096256	94052190	Standfuß	2,50 m	II Konturenstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St
8259595	silber	4002390096249	94052190	Standfuß	2,50 m	II Konturenstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St