

Hauptmerkmale

- Integrierte USBC-Workstation
- USB 3.2-Hub mit 1x Upstream- und 2x Downstream
- HDMI- und DisplayPort für einfache Konnektivität
- 21:9-Ultrabreitbildschirm mit UWQHD+-Auflösung 3840 x 1600
- 2300R Curved-Panel
- Höhenverstellbarer Schwenkfuß mit Neigefunktion

300 cd/m²

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



3.840 x 1.600

AUFLÖSUNG



3.2 Typ C

USB



178°

SuperClear® IPS

PANEL





2300R

CURVED

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA3820C ist ein 38-Zoll-UWQHD+-Monitor (3840 x 1600) mit USB 3.0 Hub mit 1 Upstream- und 2 Downstream-Anschlüssen, HDMI und DisplayPort für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Sein Seitenverhältnis von 21:9 und die 2300R-Krümmung sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit nur einem Kabel, das audiovisuelle und Datenübertragung sowie 96 W Ladeleistung bietet. Die Bildwiederholfrequenz von 75 Hz, die Eye ProTech+ Technologie und die verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie wirklich nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Energieverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

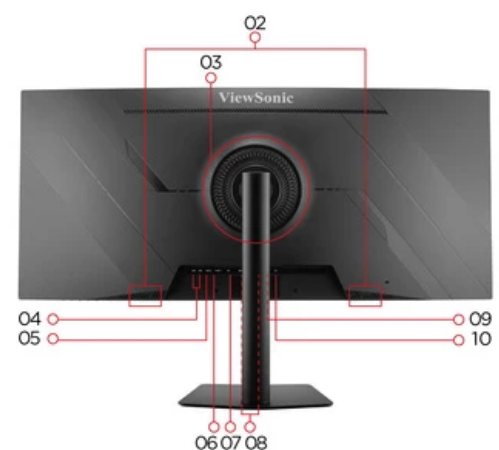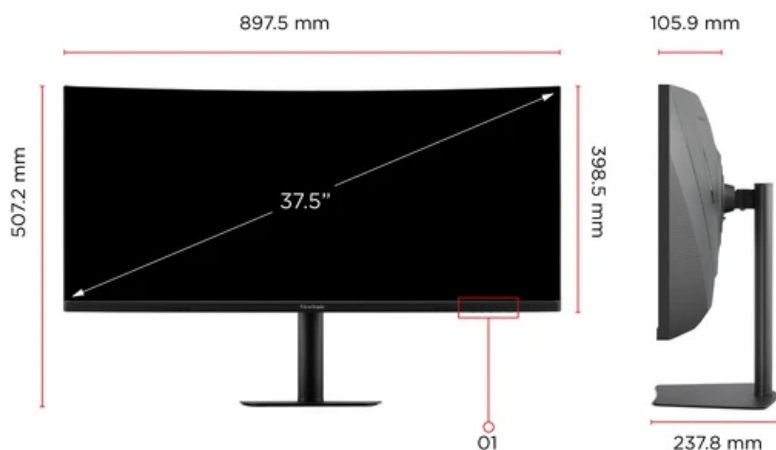

1. Bedienelemente
2. Lautsprecher
3. VESA 100x100mm

4. USB-A (2x)
5. USB-B
6. USB-C

7. DisplayPort
8. HDMI (2x)
9. Audio-Out
- 10 Stromversorgung

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VA3820C (VS20395)
Bilddiagonale	95,25 cm / 37,5 Zoll / 21:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Curved	2300R
Hardwarekalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	880 x 367 mm
Native Auflösung	3840 x 1600 @ 75Hz
Pixelabstand	0,229mm x 0,229mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	2000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178
Farben	1,07 Mrd..

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	1x v1.4
USB Typ C	1x 90W; 5/9/12/15/20V; 4.5A(max)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down, USB 3.2 2x 5V/900mA
HDCP	2.2

AUDIO

Lautsprecher	2x 2,5 Watt
Audio Out	1x (3,5mm)

FEATURES

98% DCI-P3, 100% sRGB, Eye ProTech+, HDR10, VRR, PIP, PBP, KVM

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+15
Drehen (°)	+/- 30°
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern (24V/6,25A)
Verbrauch typisch	32 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	29 Watt
Verbrauch ECO (min.)	26 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Verbrauch (KWh/1000h)	34 (SDR) / 41 (HDR)
Energieeffizienzklasse	F (SDR) / G (HDR)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur / Luftfeuchtigkeit	0°C bis 40°C / 20%-90%
Betrieb	nichtkondensierend
Temperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C bis 60°C / 5%-90%
Lager	nichtkondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH

LIEFERUMFANG

VA3820C	1x
Netzteil	1x
Netzkabel (IEC C14 / CEE22)	1x (150cm)
HDMI Kabel	1x v2.0 (180cm)
DisplayPort Kabel	1x v1.2 (180cm)
USB-C Kabel	1x (150cm)
USB-Kabel (A->B)	1x v3.2 (180cm)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	898 x 377,2~507,2 x 238 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	898 x 398,5 x 106 mm
Abmessungen Karton	1150 x 525 x 190 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	9,4Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	7,2Kg
Versandgewicht	13,3Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690703256 7
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe

Datenstand: 14.03.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens