

Hauptmerkmale

- SuperClear™ IPS panel
- QHD 2560 x 1440 Auflösung
- 75Hz Bildwiederholrate für flüssige Darstellungen
- Variable Refresh Rate verhindert Bildprobleme und reduziert Ruckeln
- HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse für einfache Konnektivität

200 cd/m²**HELLIGKEIT**

1000:1

KONTRAST

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG

4 ms

REAKTIONSZEIT

SuperClear® IPS

PANEL


HDR10

BRILLIANZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA2708-2K-HD-2 ist ein 27"-QHD-IPS-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, geeignet für Büro und Homeoffice. Dank variabler Bildwiederholrate, Eye ProTech-Technologie und verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen überzeugt er mit einer optimalen Darstellung ohne Ruckeln und Bildproblemen. Den Arbeitsplatz einfach erweitern und echtes Multitasking auf einem einzigen Bildschirm erleben, mit der VESA-kompatiblen Halterung und einem geringen Energieverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

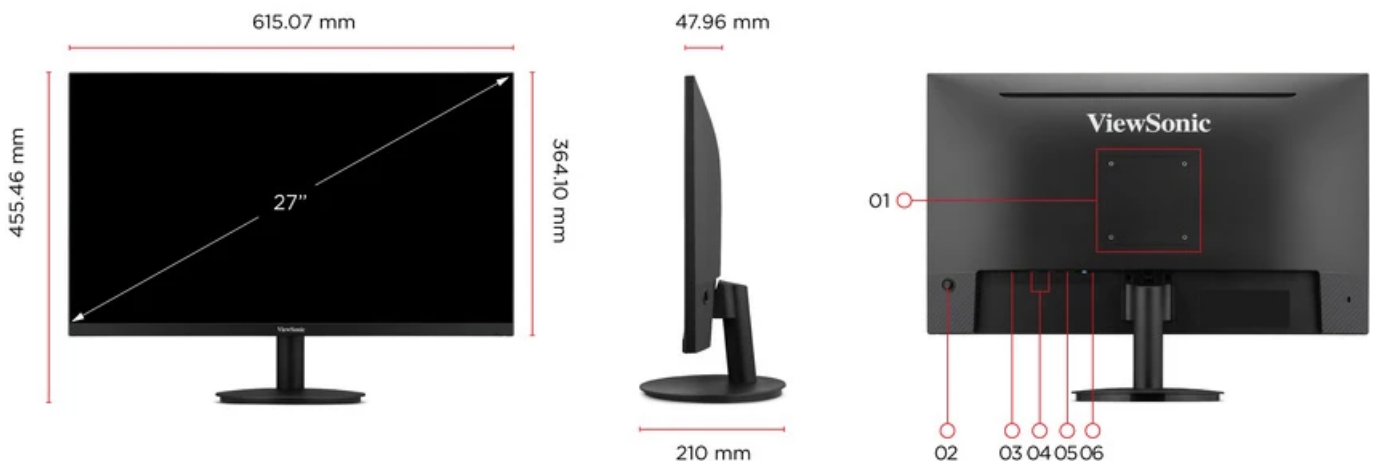

1. VESA Compatible (Wall Mount 100 × 100 mm)

2. Joy Key

3. Power In

4. HDMI ×2

5. DisplayPort

6. Audio Out

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VA2708-2K-HD-2 (VS20546)	
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze, Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	598mm x 336mm
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @75Hz
Reaktionszeit	4ms (GtG)
Helligkeit	300cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR> 10)
Farben	8 Bit (6 Bit + FRC) / 16,7 Mio.
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2x v2.0)
DisplayPort / Version	1x v1.4
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	Keine
Audio-Out	1x (3,5mm)
FEATURES	
HDR10, 75Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos	
ERGONOMIE	
Neigen	-5°/+20°
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Security Slot	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Hoch, Rechts, Runter, Links, Power
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern (12V, 3A)
Verbrauch typisch	29 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	22 Watt
Verbrauch ECO (min.)	18 Watt
Verbrauch Standby	0,3 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	23 SDR / 28 HDR
Energieeffizienzklasse	F SDR / G HDR
ZERTIFIZIERUNGEN	
Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE-EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend
LIEFERUMFANG	
VA2708-2K-HD	1x
Netzadapter	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	615,07 x 455,46 x 210 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	615,07 x 364,10 x 47,96 mm
Abmessungen Karton	680 x 460 x 120 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	3,5 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,1 Kg
Versandgewicht	4,7 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690703324 3
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe

Datenstand: 15.10.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens