

Hauptmerkmale

- Integrierte USB-C Workstation mit KVM Switch
- USB 3.2-Hub mit 1x Upstream- und 3x Downstream
- HDMI- und DisplayPort für einfache Konnektivität
- 21:9-Ultrabreitbildschirm mit UWQHD-Auflösung 3440 x 1440
- 1500R Curved-Panel



Tatsächliche Ansicht kann abweichen



300 cd/m²

HELLIGKEIT



3,5 ms GtG

REAKTIONSZEIT



3.440 x 1.440

AUFLÖSUNG



3.2 Typ C

USB



SuperClear® VA

PANEL




1500R

CURVED

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA3420C-2 ist ein 34-Zoll-UWQHD-Monitor (3440 x 1440) mit USB 3.0-Hub mit 1 Upstream- und 2 Downstream-Ports, 2 HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen für den Geschäfts- und Heimgebrauch. Sein Seitenverhältnis von 21:9 und die Krümmung sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit nur einem Kabel, das audiovisuelle Inhalte, Daten und 96 Watt Ladeleistung überträgt. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die Eye ProTech Technologie und die verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie wirklich nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Energieverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse*

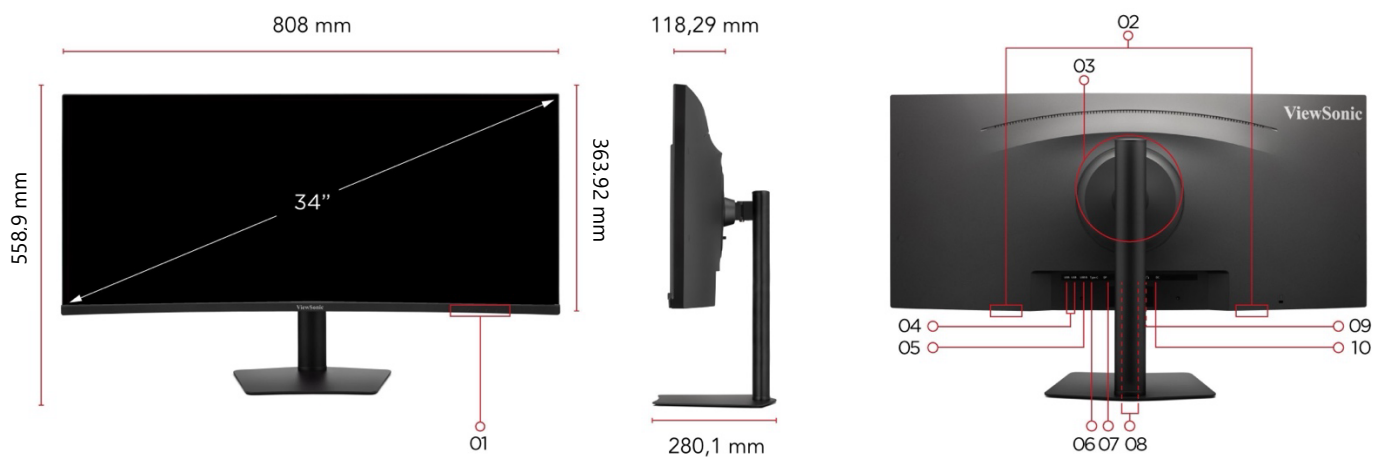

1. Bedienelemente
2. Lautsprecher
3. VESA 100x100mm

4. USB-A (3x)
5. USB-B
6. USB-C

7. DisplayPort
8. HDMI
9. Audio-Out
10. Stromversorgung

* Tatsächliche Ansicht kann abweichen

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell VA3420C-2 (VS20781)

Bilddiagonale 86 cm / 34 Zoll / 21:9

Panel SuperClear®VA

Panel Oberfläche Matt (Non glare)

Curved 1500R

Anzeigefläche (H/V) 797,2 x 333,7 mm

Native Auflösung 3440 x 1440 @ 120Hz

Pixelabstand 0,232mm x 0,232mm

Reaktionszeit 3,5ms GtG

Helligkeit 300cd/m²

Kontrastverhältnis (nativ) 3000:1

Kontrastverhältnis (dyn.) 80Mio.:1

Betrachtungswinkel (H/V) 178/178

Farben 16,7Mio. 8 Bit true

EINGÄNGE

HDMI / Version 1x v2.0

DisplayPort / Version 1x v1.4

USB Typ C 1x 96W; 5/9/12/15/20V; 4,8A (max.)

USB-Hub (Ports, Typ, Version). 1 up, 3 down, USB 3.2
2x 5V/900mA

HDCP 2.2

AUDIO

Lautsprecher 2x 2 Watt

Audio-out 1x (3,5mm)

FEATURES

HDR10, Eye ProTech, Variable Refresh Rate, KVM, Blue Light Filter, ECO Mode, Game Mode, View Mode, FSC MIX carton

ERGONOMIE

Neigen -5° / +20°

Drehen ±45°

Höhenverstellbarkeit 130mm

VESA Wandmontage (mm) 100 x 100

Kensington Security Lock Ja

Gehäusefarbe Schwarz

Farbe der Frontblende Schwarz

Ausführung (glänzend / matt) Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung AC 100-240V

Netzteil (intern / extern) Intern

Verbrauch typisch 39 Watt

Verbrauch ECO (Optimal) 33,5 Watt

Verbrauch ECO (min.) 26,2 Watt

Verbrauch nach EnergyStar 25,74 Watt (P_{ON})

Verbrauch Standby ≥0,5 Watt

Verbrauch ausgeschaltet ≥0,3 Watt

Verbrauch (KWh/1000h) SDR: 31, HDR: 46

Energieeffizienzklasse SDR: F, HDR: G

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur / Luftfeuchtigkeit 0°C bis 40°C / 20%-90%

Betrieb nichtkondensierend

Temperatur / Luftfeuchtigkeit -20°C bis 60°C / 5%-90%

Lager nichtkondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

TCO10, EnergyStar 8.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet.

LIEFERUMFANG

VA3420C-2 x1, 3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v2.0; Stecker-Stecker) x1, USB-Typ-C-Kabel (Stecker-Stecker) x1, USB-A/B-Kabel (v3.2; Stecker-Stecker) x1, Schnellstartanleitung x1,

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß) 808 x 429,3 bis 558,9 x 280,1 mm

Abmessungen (ohne Standfuß) 808 x 363,92 x 118,29 mm

Abmessungen Karton 998 x 517 x 170 mm

Gewicht (inkl. Standfuß) 8,4Kg

Gewicht (ohne Standfuß) 6,0Kg

Versandgewicht 12,5Kg

SONSTIGES

Menüsprachen 15

Ursprungsland China

EAN Code 0 76690704099 9

Garantie 2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe

Datenstand: 06.03.2026, Änderungen vorbehalten

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens.