



fischer 

**Betonschraube
FBS 4 und 5 –
Effizient und
schnell befestigen.**

Betonschraube

FBS 4 und 5

Die wirtschaftliche Betonschraube für hohen Montagekomfort.

Schnelle und einfache Montage und Demontage mittels Akkuschrauber, Schlagschrauber oder manueller Installation von Hand. Dies spart Zeit, Geld und Aufwand.

Sägezahngeometrie ermöglicht schnelles Einschneiden in den Untergrund.

Empfohlene Lasten für gerissenen und ungerissenen Beton. Geeignet für die Verwendung in Mauerwerk, wie Kalksandvollstein und ermöglicht damit eine höhere Flexibilität für den Einsatz in unterschiedlichen Baustoffen.

Brandgutachten nach R120 erhöht die Sicherheit und ermöglicht den Einsatz auch im Brandfall.


5 Kopfformen für mehr Flexibilität.








Befestigung von Kabelschellen/Verteilerdosen

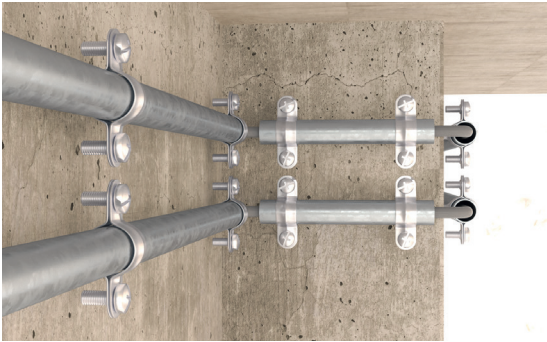

Befestigung von Lerrohren aus Metall

Empfehlungen

Geeignet für Baustoffe, wie z. B.:

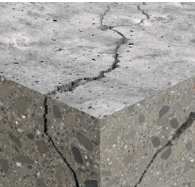


Gerissener Beton



Ungerissener Beton








Mauerziegel (Vollstein)

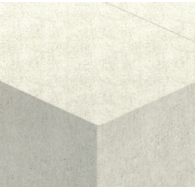

Kalksandvollstein

Montage Betonschraube FBS 4 und 5

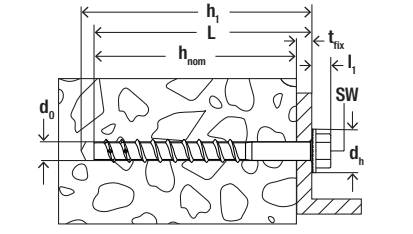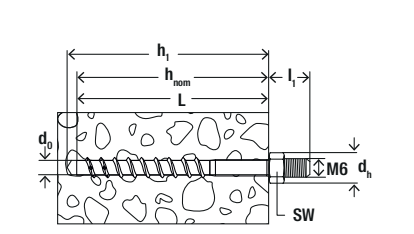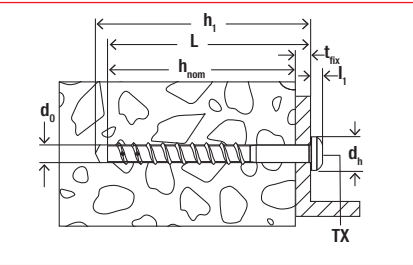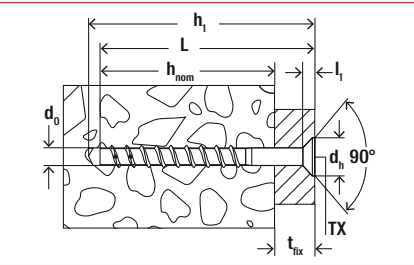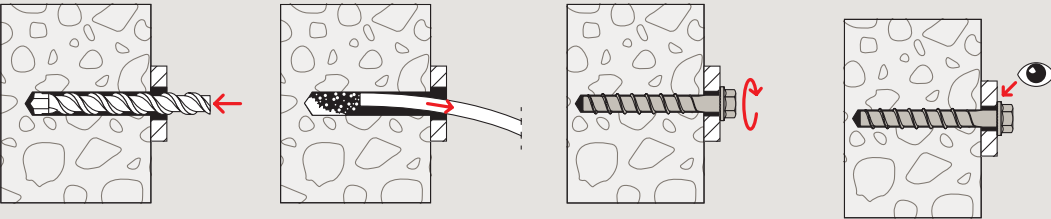

Technische Daten

Betonschraube FBS 4 und 5 gvz									
									
	FBS 4/5 P	FBS 4 Kabelschellen-schraube	FBS 5 SK	FBS 5 US	FBS 5 M6/9				
	Galva-nisch verzinkter Stahl	Bohrernenn-durchmesser	Min. Bohrloch-tiefe	Schrauben-außendurch-messer x Länge	Kopf-ø	Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke	Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke	Antrieb	Verkauf-seinheit
	Art.-Nr.	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _a x L [mm]	d _h [mm]	h _{nom1} / t _{fix} [mm]	h _{nom2} / t _{fix} [mm]		[Stück]
Artikelbezeichnung	gvz								
FBS 4 x 30 /1 P	579370	4	40	5 x 30	9,3	30 / 1	–	TX25	200
FBS 4 x 50 20/15 P	579371	4	60	5 x 50	9,3	30 / 20	35 / 15	TX25	200
FBS 4 x 40 10/5 Kabel-schellenschraube	579372	4	50	5 x 40	7,6	30 / 10	35 / 5	TX20	200
FBS 5 x 40 /5 P	579367	5	50	6 x 40	11,8	35 / 5	–	TX30	100
FBS 5 x 50 15/5 P	579368	5	60	6 x 50	11,8	35 / 15	45 / 5	TX30	100
FBS 5 x 60 25/15 P	579369	5	70	6 x 60	11,8	35 / 25	45 / 15	TX30	100
FBS 5 x 40 /5 SK	579364	5	50	6 x 40	10,4	35 / 5	–	TX25	100
FBS 5 x 50 15/5 SK	579365	5	60	6 x 50	10,4	35 / 15	45 / 5	TX25	100
FBS 5 x 60 25/15 SK	579366	5	70	6 x 60	10,4	35 / 25	45 / 15	TX25	100
FBS 5 x 40 /5 US	579360	5	50	6 x 40	11,3	35 / 5	–	SW 8	100
FBS 5 x 50 15/5 US	579361	5	60	6 x 50	11,3	35 / 15	45 / 5	SW 8	100
FBS 5 x 60 25/15 US	579362	5	70	6 x 60	11,3	35 / 25	45 / 15	SW 8	100
FBS 5 x 70 35/25 US	579363	5	80	6 x 70	11,3	35 / 35	45 / 25	SW 8	100
FBS 5 x 45 M6/9	579373	5	55	6 x 45	10,8	–	45 / -	SW 10	100

Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12 - 6000
Technische Hotline: T +49 7443 12 - 4000
www.fischer.de · verkaufssinnendienst@fischer.de

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich
T +43 2252 53730
www.fischer.at · technik@fischer.at