



TCL P89K 98P89K Fernseher 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Metallisch 450 cd/m²


Marke : TCL

Produktfamilie: P89K

Artikel-Code: 98P89K

Produktname : 98P89K

TCL P89K 98P89K. Bildschirmdiagonale: 2,49 m (98"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QLED, Bildschirmform: Flach. Smart-TV. Motion Interpolation Technologie: PPI (Picture Performance Index) 3700, Helligkeit: 450 cd/m², Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Metallisch

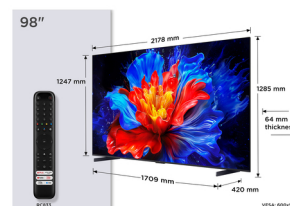

Bildschirm		Leistungen	
Bildschirmdiagonale *	2,49 m (98")	USB-Aufnahme	✗
HD-Typ *	4K Ultra HD	DVD-Player	✗
Bildschirmtechnologie *	QLED	Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmform *	Flach	HDMI-Version	2.1
Natives Seitenverhältnis *	16:9	HDMI Quick Switch	✓
Helligkeit *	450 cd/m ²	Audio Return Channel (ARC)	✓
Motion Interpolation Technologie *	PPI (Picture Performance Index) 3700	HDCP	✓
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega-Kontrast	HDCP-Version	2.2
Marketingbezeichnung		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Farbtiefe	10 Bit	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Optischer Audio-Digitalausgang	1
Bildschirmdiagonale (cm)	249 cm	Anzahl RF Anschlüsse	2
Max. Helligkeit	65%	RF Verbindungstyp	F, IEC
Sichtbare Größe (diagonal)	2,48 m	Common interface (CI) *	✓
TV-Tuner		Common interface Plus (CI+) *	✓
Tunertyp *	Analog & Digital	Common Interface Plus (CI+) Version	1.4
Analoges Signalformatsystem *	NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	4
Digitales Signalformatsystem *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)	T-link
Automatische Kanalsuchlauf	✓	Management-Funktionen	
Smart TV		Elektronischer Programmführer (EPG)	✓
Smart-TV *	✓	Anzahl OSD-Sprachen	63
Internet-TV *	✓	Bild-in-Bild	✗
Installiertes Betriebssystem *	Google TV	Hotelmodus	✗
Version des Betriebssystems	12,0		
Apple AirPlay 2-Unterstützung	✓		

Smart TV		Management-Funktionen	
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Basishotelfunktion	✗
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version	2.0.3	Automatische Abschaltung	✓
Smart-Modi	Spiel, Sport	Sleep-Timer	✓
Integrierter Chromecast	✓	Funktioniert mit Amazon Alexa	✓
App-Verteilungsplattform	Google Play	Funktioniert mit Google Assistant	✓
Video-Apps	Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube	Funktioniert mit Samsung Bixby	✗
		Funktioniert mit Apple Siri	✗
Audio		Energie	
Anzahl der Lautsprecher *	2	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
RMS-Leistung *	40 W	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Audio Kanäle	2.1 Kanäle	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Eingebauter Subwoofer	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	150 kWh
Subwoofer Effektivwert Energie	20 W	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	255 kWh
Eingebaute Audio-Decoder	DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD	Energieeffizienzska	A bis G
Equalizer	✓	Technische Details	
Anzahl Entzerrerbänder	7	Speicherkapazität	64000 MB
Auto Lautstärkeregler	✓	Markeneigenschaften	
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)	✓	TCL-Technologien (AV/TV)	
Netzwerk		288Hz Game Accelerator, AiPQ Processor, Bluetooth, Chromecast Built-In, Dolby Atmos®, Dolby Vision™, HDR (High Dynamic Range), Onkyo Sound, T-cast	
WLAN *	✓	Gewicht und Abmessungen	
WLAN-Standards	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	2178 mm
Bluetooth *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	420 mm
Ethernet/LAN *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	1285 mm
Bluetooth-Profil	A2DP, HID	Gewicht (inklusive Standfuß)	51,8 kg
Webbrowser	✓	Breite (ohne Standfuß)	2178 mm
HID-Unterstützung	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	64 mm
Design		Höhe (ohne Standfuß)	1247 mm
Produktfarbe *	Metallisch	Gewicht (ohne Standfuß)	50,8 kg
VESA-Halterung *	✓	Breite der Standhalterung	170,9 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 500 mm	Tiefe der Standhalterung	42 cm
Rahmenloses Design	✓	Verpackungsdaten	
Jahr der Einführung	2025	Verpackungsbreite	2384 mm
Leistungen		Verpackungstiefe	215 mm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Verpackungshöhe	1430 mm
Spiel-Modus	✓	Paketgewicht	72,1 kg
Verbesserung des Videotexts	✓	Lieferumfang	
Untertitelfunktion	✓	Desktop-Ständer	✓
Unterstützte Videoformate	H.264, H.265, MPEG2	Fernbedienung enthalten	✓
AI-Upscale	✓	Fernbedienungstyp	RC833A
Bildverarbeitungsverfahren	TCL AiPQ Pro Processor	Soundbar enthalten	✗
Geräuschunterdrückung *	✓	Sonstige Funktionen	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung *	✓	Quantum-Dot-Farbtechnologie	✓
Anzahl Prozessorkerne	4	Akkus/Batterien enthalten	✓
AMD FreeSync	✓	Kabellänge	2 m
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium	Enthält nicht	Quecksilber
NVIDIA G-SYNC	✗	Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert	✓
		Garantiezeit	2 Jahr(e)
Spiel-Funktionen	Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Master, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)		
4K Ultra HD Hochskalierung	✓		

Leistungen

Smartphone Fernsteuerung ✓



5901292527310

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.