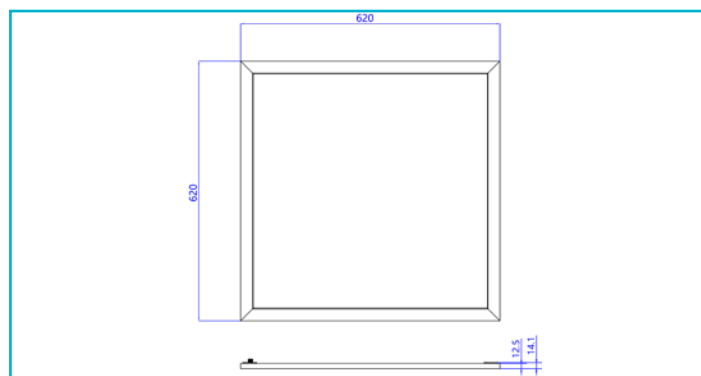



Besonderheiten

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- geeignet für 24 V Farb- und HCL Steuerungen

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	PMMA
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	HCL

IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK05
Lebensdauer L70 / B50	85000 h
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	88 kWh/1000h
EEI	F

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	88 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	5000 lm
Abstrahlwinkel	110 Grad
UGR	19

Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	12,5 mm
Artikelgewicht	3480 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C

