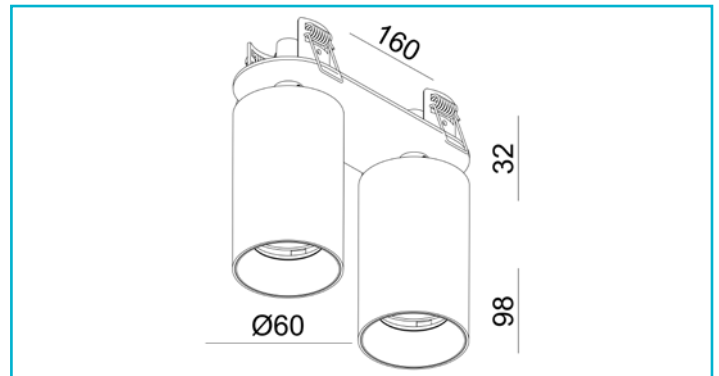


Einbaustrahler
Can Tilt Round, 2x 7,5 W GU10, Weiß
**Besonderheiten**

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 5 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	2x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	2 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm

Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20

Ausführung	Ohne Leuchtmittel
-------------------	-------------------

Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Länge	160 mm
Höhe	98 mm
Durchmesser	60 mm
Produktmaß Einbautiefe	40 mm
Ausschnittsmaß Länge	100 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	51 mm
Artikelgewicht	594 g

Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
--------------------------	--------------

