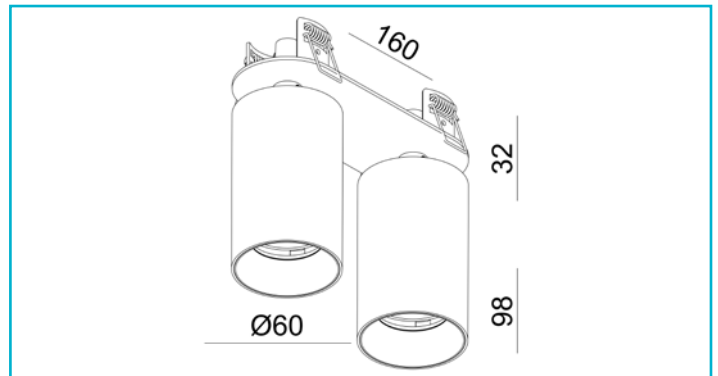


**Einbaustrahler**  
**Can Tilt Round, 2x 7,5 W GU10, Schwarz**
**Besonderheiten**

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 5 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                              | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                 | Schwarz                              |
| <b>Montageart</b>                                   | Einbaumontage                        |
| <b>Montageort</b>                                   | Innen                                |
| <b>Montagefläche</b>                                | Deckenmontage                        |
| <b>Schutzklasse</b>                                 | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>                                | 2x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>                             | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>                             | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>                                | 2 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                                      | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                                  | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>                              | Nein                                 |
| <b>Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.</b> | 50 mm                                |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Lagertemperatur</b> | -20 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>    | IP 20         |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Ausführung</b> | Ohne Leuchtmittel |
|-------------------|-------------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 90 Grad  |
| <b>Drehwinkel</b>            | 350 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1        |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt   |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten    |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Länge</b>                      | 160 mm |
| <b>Höhe</b>                       | 98 mm  |
| <b>Durchmesser</b>                | 60 mm  |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 40 mm  |
| <b>Ausschnittsmaß Länge</b>       | 100 mm |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 51 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 594 g  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -5 bis 40 °C |
|--------------------------|--------------|

