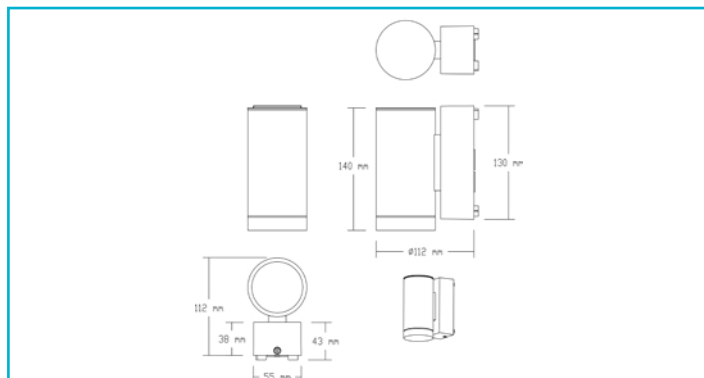


Wandaufbauleuchte

ShoreLine Pro Round, 1x max. 7,5 W GU10, weiß

**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Glas
Farbe Lichtaustritt	Klar
Oberfläche Lichtaustritt	Klar
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
Funktionen	Nightsaver, Seewasserbeständig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	52 mm
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	140 mm
Durchmesser	68 mm
Sockellänge	43 mm
Sockel L x B x H	43 x 55 x 130 mm

Sockelbreite	55 mm
Sockelhöhe	130 mm
Artikelgewicht	686 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08

