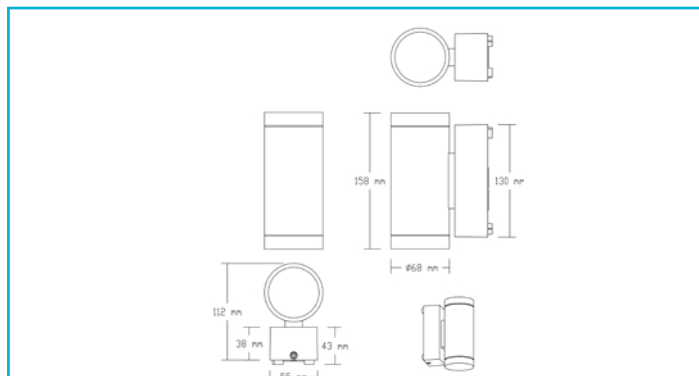


Wandaufbauleuchte**ShoreLine Pro Round Up+Down, 2x max. 7,5 W GU10, Dunkelgrau****Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Farbe Lichtaustritt	Klar
Oberfläche Lichtaustritt	Klar
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
Funktionen	Seewasserbeständig

Sockelhöhe	130 mm
Artikelgewicht	756 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08

Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	2x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	2 STK
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	52 mm

Ausführung	Ohne Leuchtmittel
-------------------	-------------------

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten

Höhe	158 mm
Durchmesser	68 mm
Sockellänge	43 mm
Sockel L x B x H	43 x 55 x 130 mm
Sockelbreite	55 mm

