


LED Stripe**Facade Long Run, COB, 48V-15W, 2700-6500 K, 15m, Silikon****Besonderheiten**

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

Gehäusematerial	Edelstahl A4	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	30 m
Montageort	Innen	Länge	15000 mm
		Breite	12 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Höhe	5,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Breite Schlauch	12 mm
Eingangsspannung	48 V/DC	Höhe Schlauch	5,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Länge Endkappe	10 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Breite Endkappe	14,2 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Höhe Endkappe	6,5 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Artikelgewicht	1193 g
Leitungsende Sekundär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
Leitungslänge Sekundär	1 m	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Dimmbar	Ja	IP Schutzart	IP 67
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Anzahl Kanäle	2	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
		Schaltzyklen	50000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß/ Kaltweiß	EEI	G
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	610 lm		
Lichtausbeute 1m	75 lm/W		
LED/Meter	560		
Segment Länge	100 mm		
Segment LED Anzahl	56		
LED Abstand	1,79 mm		

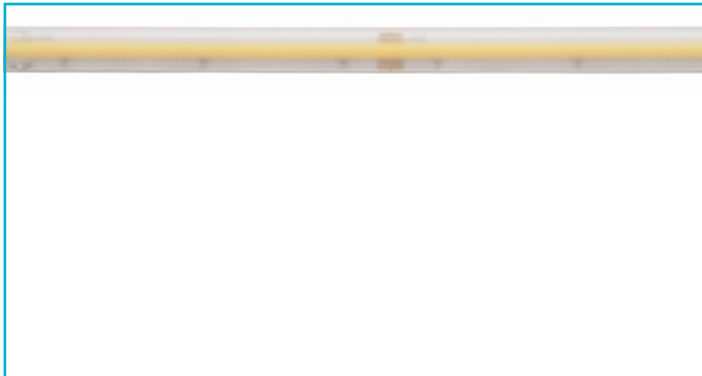