


LED Stripe**Facade Long Run, COB, 48V-18,5W, RGB/4000 K, 15m, Silikon****Besonderheiten**

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-bständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

Gehäusematerial	Edelstahl A4	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	30 m
Montageort	Innen	Länge	15000 mm
		Breite	12 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Höhe	0,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	18,5 W	Breite Schlauch	14 mm
Eingangsspannung	48 V/DC	Höhe Schlauch	5,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Länge Endkappe	10 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Breite Endkappe	14 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Höhe Endkappe	5,5 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Artikelgewicht	1595 g
Leitungsende Sekundär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
Leitungslänge Sekundär	1 m	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Dimmbar	Ja	IP Schutzart	IP 67
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Anzahl Kanäle	4	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
		Schaltzyklen	50000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch	19 kWh/1000h
Lichtfarbe	RGB/Neutralweiß	EEI	G
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	1010 lm		
Lichtausbeute 1m	45 lm/W		
LED/Meter	1120		
Segment Länge	100 mm		
Segment LED Anzahl	112		
LED Abstand	1,56 mm		

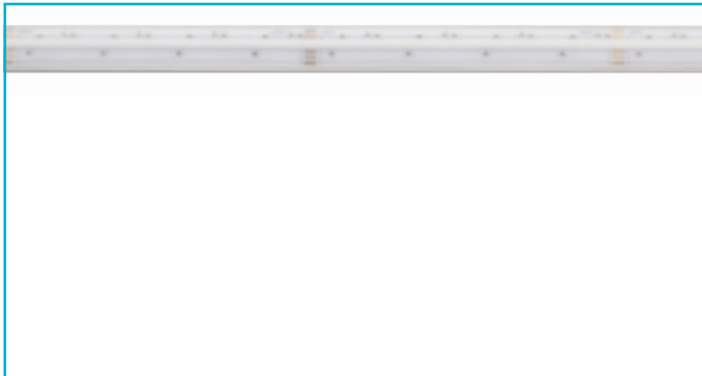