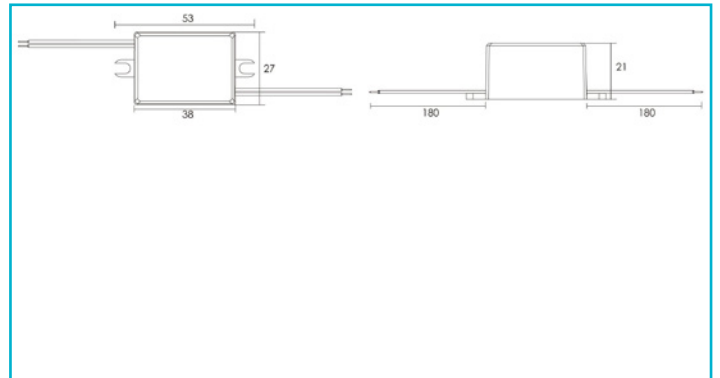


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	2,0-4 W
Ausgangsspannung	4-8 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsfaktor	0,6
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Max. Anzahl je LS B10	70
Max. Anzahl je LS B16	112
Max. Anzahl je LS C10	140
Max. Anzahl je LS C16	224
Einschaltstrom max.	10 A / 100 µs
kapazitive Last	85 pF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 65

Länge	53 mm
Breite	27 mm
Höhe	21 mm
Artikelgewicht	42 g

