

Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)


164 2/15 RLED OV

[Artikelnummer : 16415 0209]




Allgemeine Produktbeschreibung

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne, klar perlstrukturiert und Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme und Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe "Technische Daten". Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.

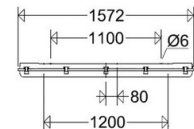

 Zusätzliche Kabeleinführungen rückseitig (mit Presshaut)
Additional entries (knock-outs)



Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit
- eingebaute Sicherung zum Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig zur optimalen Anpassung an örtliche Gegebenheiten

Einsatzbereiche

- feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.
- bei feucht-kalten Umgebungsbedingungen mit geringer Einschaltdauer bitte um Rückfrage

Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

164 2/15 RLED OV**[Artikelnummer : 16415 0209]****Technische Daten****Allgemein**

EAN/GTIN: 4041254303628

Kenndaten

Austauschbarkeit: Leuchtmittel von qualifizierter Person auswechselbar
Lichtausbeute: 0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T_a: -20 °C bis +30 °C
Vorschaltgerät: Überlastschutz, Kurzschlusschutz

Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme: Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²
Einführungen: M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I
IP Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit (IK): IK04
Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel
Gebrauchslage: nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht
Befestigung: 2-Punkt

Gehäuse

Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau

Abdeckung

Art / Material: Wanne (PMMA)
Eigenschaft: geperlt
Verschluss: Klammern (Kunststoff)

Abmessung / Gewicht

Länge: 1572,00 mm
Breite / Durchmesser: 200,00 mm
Höhe: 98,00 mm
Gewicht: 3,51 kg

Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

164 2/15 RLED OV

[Artikelnummer : 16415 0209]

Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	
16411 9001	164036	
16411 9002	164058	
16411 9004	ABD 164 036 PC	Wanne PC geperlt
16411 9005	ABD 164 058 PC	Wanne PC geperlt
90124 9003	164/1/30	
90063 9000	2511	Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561	Verschraubung M20
25600 9000	2560	Verschraubung M25
90123 9003	163 KK VE08	Verschlussklammern (8 Stück)
90123 9002	163 KE VE08	Verschlussklammern (8 Stück)
90245 0005	164 RO 112 A P	Rohrschelle Edelstahl 1 1/2" mit Abstützung
90245 0006	164 RO 2 A P	Rohrschelle Edelstahl 2" mit Abstützung
90049 0002	183 S	Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel
90095 0001	DS 183	Deckenschiene Edelstahl mit Schraube M5
90294 9001	SI T 1,6A	Sicherung Nennstrom 1,6A Nennspannung 250V AC, 250V DC