

Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)


## 163 1/12 RLED OV

[ Artikelnummer : 16302 0208 ]



### Allgemeine Produktbeschreibung

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne, klar perlstrukturiert und Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme und Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe "Technische Daten". Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.

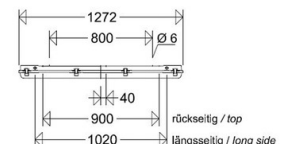

Zusätzliche Kabeleinführung (mit Presshaut)  
Additional entries (knock-outs)



### Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit
- eingebaute Sicherung zum Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig zur optimalen Anpassung an örtliche Gegebenheiten

### Einsatzbereiche

- feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

### 163 1/12 RLED OV

[ Artikelnummer : 16302 0208 ]

#### Technische Daten

##### Allgemein

EAN/GTIN: 4041254303598

##### Kenndaten

Austauschbarkeit: Leuchtmittel von qualifizierter Person auswechselbar  
 Lichtausbeute: 0 lm/W  
 Lichtfarbe: 840  
 Zul. Umgebungstemperatur T<sub>a</sub>: -20 °C bis +30 °C  
 Vorschaltgerät: Überlastschutz, Kurzschlusschutz

##### Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz  
 Anschlussklemme: Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Einführungen: M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm

##### Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I  
 IP Schutzart: IP65  
 Stoßfestigkeit (IK): IK05  
 Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

##### Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel  
 Gebrauchslage: nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht  
 Befestigung: 2-Punkt

##### Gehäuse

Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester  
 Farbe: grau

##### Abdeckung

Art / Material: Wanne (PMMA)  
 Eigenschaft: geperlt  
 Verschluss: Klammern (Kunststoff)

##### Abmessung / Gewicht

Länge: 1272,00 mm  
 Breite / Durchmesser: 116,00 mm  
 Höhe: 98,00 mm  
 Gewicht: 1,79 kg

## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**163 1/12 RLED OV**

[ Artikelnummer : 16302 0208 ]

**Optionales Zubehör / Ersatzteile**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung |                                                        |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 16311 9001    | 163036             |                                                        |
| 16311 9002    | 163058             |                                                        |
| 16311 9004    | ABD 163 036 PC     | Wanne PC geperlt                                       |
| 16311 9005    | ABD 163 058 PC     | Wanne PC geperlt                                       |
| 90124 9003    | 164/1/30           |                                                        |
| 90063 9000    | 2511               | Verschlussstopfen M20                                  |
| 25610 9000    | 2561               | Verschraubung M20                                      |
| 25600 9000    | 2560               | Verschraubung M25                                      |
| 90123 9003    | 163 KK VE08        | Verschlussklammern (8 Stück)                           |
| 90123 9002    | 163 KE VE08        | Verschlussklammern (8 Stück)                           |
| 90004 0002    | SK 140             | Schutzkorb Stahl lackiert                              |
| 90004 0003    | SK 165             | Schutzkorb Stahl lackiert                              |
| 90245 0003    | 163 RO 112 A P     | Rohrschelle Edestahl 1 1/2" mit Abstützung             |
| 90245 0004    | 163 RO 2 A P       | Rohrschelle Edelstahl 2" mit Abstützung                |
| 90049 0002    | 183 S              | Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel               |
| 90095 0001    | DS 183             | Deckenschiene Edelstahl mit Schraube M5                |
| 90294 9001    | SI T 1,6A          | Sicherung Nennstrom 1,6A Nennspannung 250V AC, 250V DC |