

Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)


163 1/15 RLED OV

[Artikelnummer : 16302 0209]



Allgemeine Produktbeschreibung

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne, klar perlstrukturiert und Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme und Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe "Technische Daten". Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.

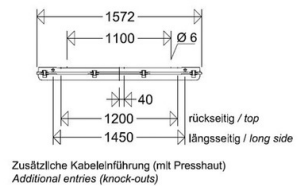

Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit
- eingebaute Sicherung zum Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig zur optimalen Anpassung an örtliche Gegebenheiten

Einsatzbereiche

- feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

163 1/15 RLED OV

[Artikelnummer : 16302 0209]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN: 4041254303604

Kenndaten

Austauschbarkeit: Leuchtmittel von qualifizierter Person auswechselbar
 Lichtausbeute: 0 lm/W
 Lichtfarbe: 840
 Zul. Umgebungstemperatur T_a: -20 °C bis +30 °C
 Vorschaltgerät: Überlastschutz, Kurzschlusschutz

Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz
 Anschlussklemme: Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²
 Einführungen: M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I
 IP Schutzart: IP65
 Stoßfestigkeit (IK): IK05
 Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel
 Gebrauchslage: nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht
 Befestigung: 2-Punkt

Gehäuse

Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester
 Farbe: grau

Abdeckung

Art / Material: Wanne (PMMA)
 Eigenschaft: geperlt
 Verschluss: Klammern (Kunststoff)

Abmessung / Gewicht

Länge: 1572,00 mm
 Breite / Durchmesser: 116,00 mm
 Höhe: 98,00 mm
 Gewicht: 2,18 kg

163 1/15 RLED OV

[Artikelnummer : 16302 0209]

Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	
16311 9001	163036	
16311 9002	163058	
16311 9004	ABD 163 036 PC	Wanne PC geperlt
16311 9005	ABD 163 058 PC	Wanne PC geperlt
90124 9003	164/1/30	
90063 9000	2511	Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561	Verschraubung M20
25600 9000	2560	Verschraubung M25
90123 9003	163 KK VE08	Verschlussklammern (8 Stück)
90123 9002	163 KE VE08	Verschlussklammern (8 Stück)
90004 0002	SK 140	Schutzkorb Stahl lackiert
90004 0003	SK 165	Schutzkorb Stahl lackiert
90245 0003	163 RO 112 A P	Rohrschelle Edestahl 1 1/2" mit Abstützung
90245 0004	163 RO 2 A P	Rohrschelle Edelstahl 2" mit Abstützung
90049 0002	183 S	Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel
90095 0001	DS 183	Deckenschiene Edelstahl mit Schraube M5
90294 9001	SI T 1,6A	Sicherung Nennstrom 1,6A Nennspannung 250V AC, 250V DC