


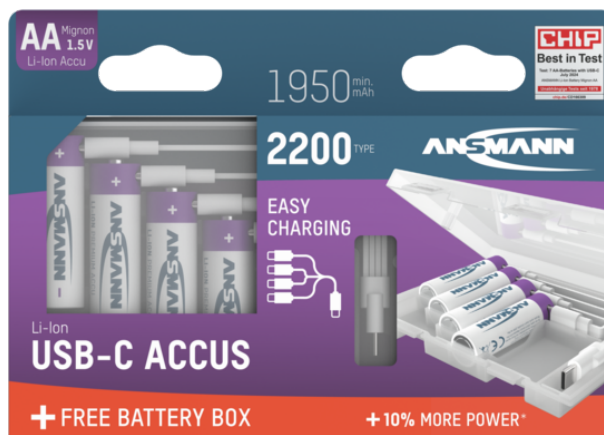

GARANTIE
WARRANTY

JAHRE
YEARS

2

ANSMANN Li-Ion Akkus Mignon AA Typ 2200 (min. 1950 mAh) 4er Karton

- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Mignon AA mit Schutzbeschaltung
- Stabile Spannung von 1,5 V über 95% der Laufzeit. Bei einer Restkapazität von ca. 5%, wird die Spannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass ein Akkuwechsel ansteht.
- Ideal geeignet für den Einsatz in elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Sicherheitskameras, Seifenspender, elektr. Türschlösser, etc. Nicht geeignet für Geräte mit einem Strombedarf über 2 A (z. B. Blitzgeräte)
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 5,2 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie

INFORMATIONEN

Produktname	Li-Ion Akkus Mignon AA Typ 2200 (min. 1950 mAh) 4er Karton
Artikelnummer	1312-0044
EAN-Code	4013674223435
Zolltarifnummer	85075000
Materialgruppe	04
Lieferumfang	4x Mignon AA Li-Ion Akku 2200 mAh, 4 in 1 USB-C Ladekabel, Aufbewahrungsbox

Produkt	50 × 14 × 14 mm / 17 g
Verpackung + Produkt	172 × 20 × 125 mm / 1 g
Verpackungseinheit	20 Packs (220 × 250 × 210 mm)

