

„HH-IP54“

Lüfterheizung mit Schutzart IP54
Fan heater with IP54 protection



Ausführungen / Performances:

Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung. Der Lüfter arbeitet im Dauerbetrieb.
With built-in overheat thermostat as a protective device. The fan is operating continuously.

Schutz vor Staub im Inneren und vollständiger Schutz vor Berührung und Schutz vor eindringendem Wasser durch kurzzeitiges Eintauchen
Dust-protected and splashing of water .

Leistungen <i>Power</i>	Spannungen <i>Voltage</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Schutzart <i>Protection</i>	Anschluss <i>Connection</i>	Lüfter <i>Fan</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i>
250 W	230 V AC	1090 g	IP 54	Kabelanschluss / <i>cable</i>	160 m³/h	04125022Kb2IP54hc
400 W	230 V AC	1090 g	IP 54	Kabelanschluss / <i>cable</i>	160 m³/h	04140022Kb2IP54hc
630 W	230 V AC	1300 g	IP 54	Kabelanschluss / <i>cable</i>	160 m³/h	04163022Kb2IP54hc
1000 W	230 V AC	1410 g	IP 54	Kabelanschluss / <i>cable</i>	160 m³/h	041100022Kb2IP54hc


Montage / mounting:

- Clip für DIN Hutschiene EN 60715 / *clip for DIN rail EN 60715*
und zusätzlich / and in addition
- Gewindebohrung M4 an 3 Seiten / *M4 threaded hole on 3 sides*




Auf Anfrage: Als Zubehör / Available upon request: As an accessory

- Schraubbarer Haltebügel (schwenkbar oder feststehend)
- *Screwable mounting (rotatable or fixed)*

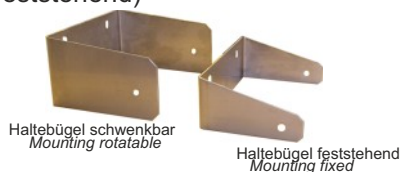

Anschlussplan / Connection:

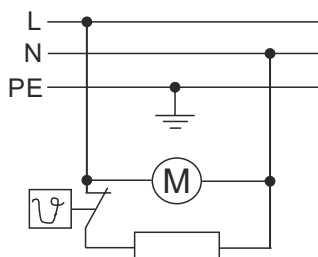

Maße / Dimensions (L x B x H):

150 x 120 x 70 mm - 160 W, 250 W, 400 W
150 x 120 x 80 mm - 630 W
150 x 120 x 85 mm - 1000 W

