


„HHM“

Lüfterheizung / Fan Heater

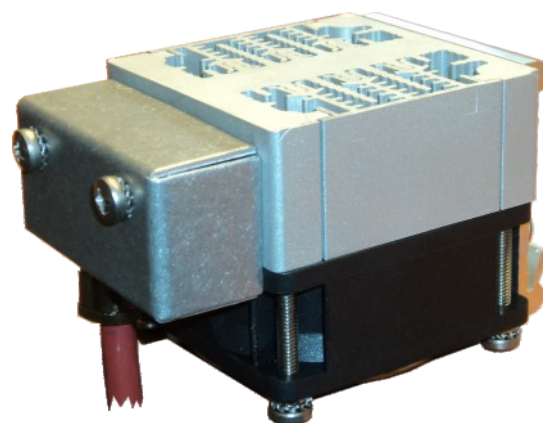

Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:


Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung
With built-in overheat thermostat as a protective device

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Lüfter Fan	Artikel-Nr. Item No.
50 W	230 V AC	480g	IP 20	Kabel / Cable	18 m³/h	04305022Kb2
50 W	115 V AC	480g	IP 20	Kabel / Cable	18 m³/h	04305021Kb2

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715

Schraubbefestigung möglich / screw mounting possible

Anschlussplan / Connection:

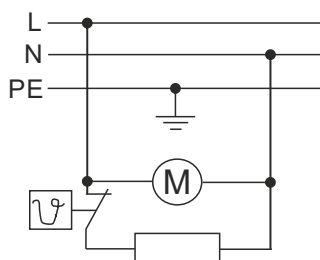

Maße / Dimension (L x B x H): 85x60x85mm

