

„Varix IP54“

Lüfterheizung / Fan heater



Ausführungen / Performances:

Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung
With built-in overheat thermostat as a protective device


Schutz vor Eindringen von Staub und vollständiger Schutz vor Berührung und Strahlwasser.
Dust-tight and water jet-proof.

Leistungen <i>Power</i>	Spannungen <i>Voltage</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Schutzart <i>Protection</i>	Anschluss <i>Connection</i>	Lüfter <i>Fan</i>	Artikel-Nr. <i>Item No.</i>
250 W	230 V AC	950 g	IP 54	Anschlusskabel / <i>cable</i>	50 m³/h	04625022Kb2IP54
300 W	230 V AC	950 g	IP 54	Anschlusskabel / <i>cable</i>	50 m³/h	04630022Kb2IP54
400 W	230 V AC	950 g	IP 54	Anschlusskabel / <i>cable</i>	50 m³/h	04640022Kb2IP54

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715

Schraubbarer Haltebügel möglich
Screwable mounting possible

Anschlussplan / Connection:

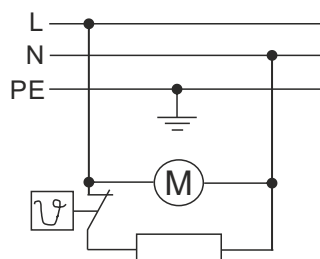

Maße / Dimensions (L x B x H):

110,5 x 89 x 97 mm

