

Typ Sandwich IP67

Widerstandsheizung / Resistance Heating



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Schutz vor Eindringen von Staub und vollständiger Schutz vor Berührung und vor eindringendem Wasser durch kurzzeitiges Eintauchen.
Dust-tight and water immersion.


Leistungen Power	Spannungen Voltage	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. Article number
20 W	110-240 V AC	IP67	Kabel / Cable	02302020Kb01P67
50 W	110-240 V AC	IP67	Kabel / Cable	02305020Kb01P67
100 W	110-240 V AC	IP67	Kabel / Cable	02510020Kb01P67

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715 / clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Nur Kabelanschluss möglich ! / Only connecting cable possible !

Spannungen 12 - 60V AC/DC sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12 - 60V AC/DC are possible on request!

Anschlussplan / Connection:

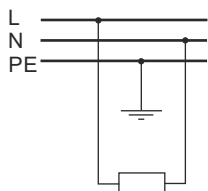

Maße / Dimensions (L x B x H):

75 x 45 x 126 mm (20W / 50W)

75 x 45 x 226 mm (100W)

