


KERN 347-127

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 2 kg, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht

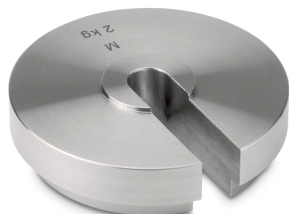

Nettogewicht ca. 2,0 kg

Bruttogewicht ca. 2,0 kg

Versandgewicht 2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761366794

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	238,0952
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	4,8186
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	118×30,4 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-642
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	118×118×31 mm
Versandart	Paketdienst