


# KERN UXC 600K-1M

**KERN**

Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung

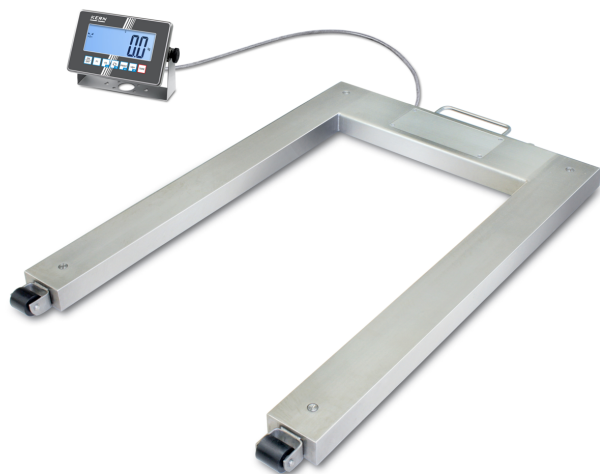

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Voreingestellte Einheit | kg                |
| Wägezelle Bauart        | ZEMIC H8C 0.5 ton |

| Display                         |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Display-Art                     | LCD                       |
| Terminal - Display-Art          | LCD mit Hinterleuchten    |
| Display Hinterleuchtung         | ja                        |
| Display Größe                   | 160x60                    |
| Display Segmente                | 6                         |
| Display Ziffernhöhe             | 48 mm                     |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Englisch<br>Symbolsprache |

| Bauform                           |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 232×150×77,3 mm                               |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)      | 1190×840 mm                                   |
| Abmessungen Wägefläche            | 1190×840 mm                                   |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 1361×840×80 mm                                |
| Material Wägeplatte               | Edelstahl                                     |
| Material Plattform                | Edelstahl                                     |
| Material Displaygehäuse           | Edelstahl                                     |
| Material Lastzelle(n)             | legierter Stahl                               |
| Libelle                           | ✓                                             |
| Fußschrauben drehbar              | ✓                                             |
| Stativ drehbar                    | no                                            |
| Stativ neigbar                    | no                                            |
| Wandhalterung                     | ✓                                             |
| Transportrollen                   | ✓                                             |
| Auswertegerät Kabellänge          | 5 m                                           |
| Plattformkonstruktion             | Verschweißte Lastplatte;<br>glatte Oberfläche |
| Lastzellen - Anzahl               | 4                                             |

| Funktionen                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PreTare-Funktion                                             | ✓                            |
| Summenspeicher-Funktion                                      | ✓                            |
| Rezeptur-/Summierstufe                                       | Sum A                        |
| Prozentbestimmung                                            | ✓                            |
| Toleranzwägung                                               | ✓                            |
| Toleranzwägung - Signalart                                   | akustisch                    |
| Alibispeicher                                                | optionaler interner Speicher |
| Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze                        | 250.000                      |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓                            |

| Kategorie        |                |
|------------------|----------------|
| Marke            | KERN           |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe    | Palettenwaage  |
| Produktfamilie   | UXC            |

| Messsystem                                  |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem                                  | Dehnungsmessstreifen            |
| Anzahl Wägebereiche                         | 1                               |
| Wägebereich [Max]                           | 600 kg                          |
| Ablesbarkeit [d]                            | 0,2 kg                          |
| Reproduzierbarkeit                          | 0,2 kg                          |
| Linearität                                  | ± 0,2 kg                        |
| Mindestlast [Min]                           | 4 kg                            |
| Konformitätsbewertung möglich               | ✓                               |
| Auflösung                                   | 3.000                           |
| Justiermöglichkeiten                        | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht                  | 600 kg (M1)                     |
| Einschwingzeit                              | 3 s                             |
| Anwärmzeit                                  | 10 min                          |
| Linearisierung (in Punkten)                 | 2                               |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]       | 0,2 kg                          |
| Wägezellen-Verbindung                       | 6-Leiter                        |
| Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet) | kg<br>g                         |
| Bauart der Waage                            | Einbereichswaage                |
| Einheiten                                   | kg<br>g<br>ffa<br>PCS<br>%      |

# KERN UXC 600K-1M



Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zählfunktion                                                      | ✓                   |
| Zählauflösung (unter Laborbedingungen)                            | 3.000               |
| Zähl-Referenzgewicht einstellbar                                  | ✓                   |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen  | 200 g               |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 2 kg                |
| Mögliche Referenzstückzahl(en)                                    | 5, 10, 20, 50, free |
| Hold-Funktion                                                     | ✓                   |
| IP-Schutz - Kompletgerät                                          | kein IP-Schutz      |
| IP-Schutz - Anzeige                                               | IP68                |
| IP-Schutz - Plattform                                             | IP67                |
| IP-Schutz - Lastzelle                                             | IP67                |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb                   | 5 min               |
|                                                                   | 2 min               |
|                                                                   | 1 min               |
|                                                                   | 30 min              |
|                                                                   | 60 min              |
|                                                                   | 30 sec              |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb                              | off                 |
| Tarierfunktion                                                    | manuell (mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung                                       | 7                   |

## Schnittstelle

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Schnittstellen | RS-232 (optional, factory)               |
|                | Ethernet (optional, factory)             |
|                | WLAN (optional, factory)                 |
|                | Alibi Speicher (optional, factory)       |
|                | Analog (0 - 10 V) (optional, factory)    |
|                | Analog (4 - 20 mA) (optional, factory)   |
|                | Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory) |
|                | USB-Device (optional, factory)           |
|                | kompatibel mit EasyTouch ✓               |

## Energieversorgung

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung                          | Netzteil             |
| Netzteil Art                                           | Eingebautes Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO                 |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]                | 110 V - 240 V AC     |

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Stromversorgung abnehmbar                | fest angeschlossen     |
| Strombuchse für Netzteil                 | Kabel fest installiert |
| Batterie-/ Akkuart                       | Li-Ion                 |
| Batterie                                 | keine Batterie         |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an  | 11 h                   |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 22 h                   |
| Akku Ladezeit                            | 8 h                    |
| Akku optional                            | Akku optional - intern |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 40 °C  |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 %    |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %   |

## Zulassung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| CE Zeichen                            | ✓      |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓      |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse       | III    |
| Eichwert [e]                          | 0,2 kg |

## Dienstleistungen

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort     | 961-250 |
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-230 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung              | 963-130 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat          | 969-517 |

## Verpackung & Versand

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Lieferzeit                     | 2 d             |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1405×890×315 mm |
| Versandart                     | Spedition       |
| Nettogewicht ca.               | 55 kg           |
| Bruttogewicht ca.              | 90 kg           |
| Versandgewicht                 | 90 kg           |

## Produktinformationen

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761481572                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |


# KERN UXC 600K-1M

**KERN**

Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung

## Piktogramme

### STANDARD

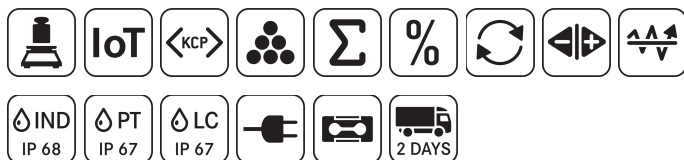

### OPTION



### FACTORY

