


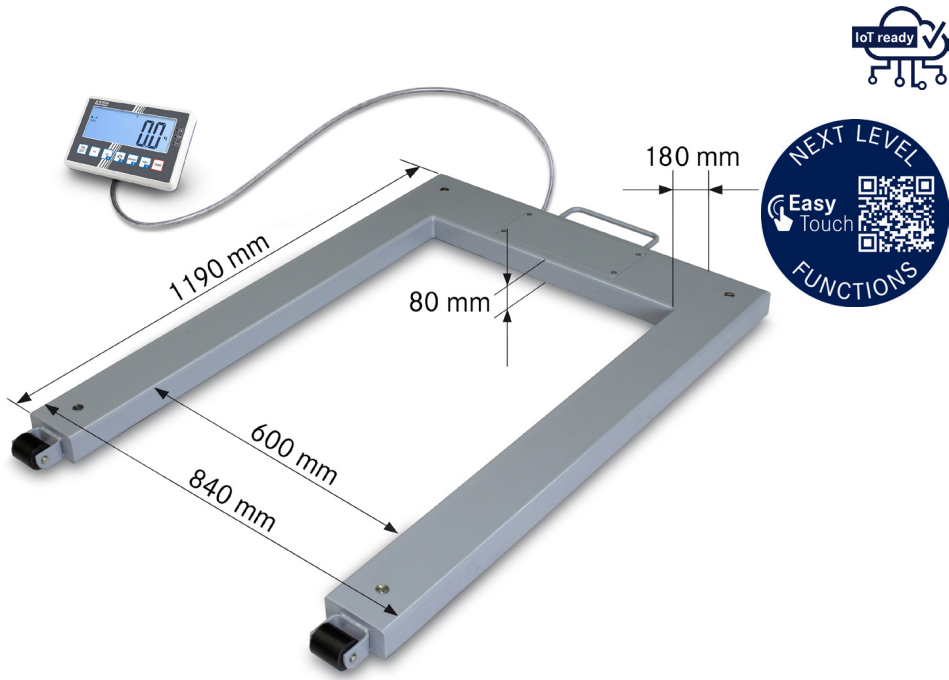

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67), optional mit Eichung

- Merkmale**
- Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
 - Auswertegerät: Details siehe KERN KFC-TM
 - IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie, Details siehe KERN KFC-TM
 - Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten

- Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFU-V20
- Zwei Rollen zum bequemen Transport der Waage
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Technische Daten**
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 48 mm
 - Abmessungen Auswertegerät B×T×H 220×150×66,5 mm
 - Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
 - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD

OPTION

FACTORY

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit = Eichwert [d] = [e] kg	Mindestlast [Min] kg	Nettogewicht kg	Optionen	
					Eichung	Kalibrierschein
KERN	[Max] kg				KERN	DAkS-akkr. KERN
UFC 600K-1M	600	0,2	4	55	965-230	963-130
UFC 1.5T-4M	1500	0,5	10	55	965-230	963-130

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen.
Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.