



THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX IB-RD3720-CU3

RAID-System für 2-Bay 2,5"/3,5"
SATA HDD/SSD mit RAID-Mode
Schalter


Haupteigenschaften

- Unterstützt 2x 2,5"/3,5" HDD/SSD
- Hostanschluss USB 3.2 Gen 1 Type-C® mit bis zu 5 Gbps
- RAID-Modus DIP-Schalter für RAID 0/1/SINGLE/LARGE
- Unterstützt SATA III, abwärtskompatibel mit SATA II
- Eingebauter 50x50 mm Lüfter für optimale Wärmeableitung
- LED-Anzeige für Strom, Lesen & Schreiben (blau), Fehler (rot)
- Inklusive AC 100-240 V/12 V/4 A-Netzteil



Verpackungsinhalt

1x IB-RD3720-CU3, 1x USB Type-C® zu Type-C®/A Kabel (100 cm), 1x Schraubendreher, 10x Schrauben, 1x Werkzeug für RAID Schalter, 1x 12 V/4 A Netzteil, 1x Handbuch

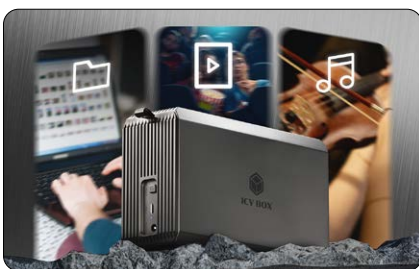

Doppelte Anzahl an Einschüben, doppelte Auswahl

Mit Platz für zwei Laufwerke ist das IB-RD3720-CU3 für die Verwendung mit 2,5" und 3,5" HDDs oder SSDs ausgelegt und bietet dir die Freiheit, je nach deinen Speicheranforderungen verschiedene Kombinationen zu wählen. Ganz gleich, ob du die kompakte Größe von 2,5" Laufwerken oder die größere Kapazität von 3,5" Laufwerken bevorzugst – die Installation ist unkompliziert und bequem.



Schnell verbinden, schneller arbeiten

Mit seinem USB 3.2 Gen 1 Type-C® Anschluss sorgt dieses RAID-System für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps. Das bedeutet, dass große Videodateien, Fotobibliotheken oder Projekt-Backups schnell und ohne lange Wartezeiten übertragen werden können. USB Type-C® ist mit einer Vielzahl moderner Notebooks, Desktops und Geräte kompatibel, sodass du weniger Zeit mit Kabeln verbringst und dich mehr auf deine Arbeit oder Entertainment konzentrieren kannst.



Schalte gemäß deinen Wünschen

Mit dem integrierten DIP-Schalter kannst du ganz einfach auswählen, wie dein Speicher für dich arbeiten soll. Mit nur einem Handgriff kannst du zwischen vier Modi wählen: RAID 0 für schnelleren Zugriff, RAID 1 für zuverlässige Datensicherung, SINGLE für unabhängige Laufwerke oder LARGE, um die Kapazität zu einem großen Laufwerk zu kombinieren. Es gibt keine komplizierte Einrichtung, und du kannst das System an verschiedene Projekte anpassen, wobei du je nach Bedarf ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Schutz herstellen kannst.



**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX **IB-RD3720-CU3** RAID-System für 2-Bay 2,5"/3,5" SATA HDD/SSD mit RAID-Mode Schalter

Allgemeine Daten

Modell	IB-RD3720-CU3
Artikelnr.	61191
EAN-Code	4250078175254
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 Gen 1 Type-C®
Kabellänge	100 cm
Übertragungsrate	Bis zu 5 Gbps
UASP-Unterstützung	-
Plug & Play	Ja
LED	Betrieb
Ein-/Ausschalter	-
Chipsatz	JMS561

Laufwerks Daten

Laufwerksgröße	2,5"/3,5"
Laufwerkshöhe	-
Laufwerksschnittstelle	SATA II, SATA III
Laufwerkskapazität	Bis zu 30 TB
Unterstützte M.2 Keys	-
Platzbedarf	-
Klonfunktion	-
HotSwap	Ja
Schreibschutz	-

RAID Daten

RAID level	RAID 0/1/SINGLE/LARGE
Auto rebuilding	-
Alarm	-

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	-
Display	-
Bedientasten	Ja
Schloss	-
Kensington Lock	-
Schutzart	-
Kühlung	50x50 mm Lüfter
Lüfterlautstärke	-

Stromversorgung

Stromversorgung	12 V / 4 A
Steckmaße	DC Stecker, Ø5,5*Ø2,1*L110 mm, DC Kabel 1,2 m

Hostsystem

Relative Luftfeuchtigkeit	5% ~ 90%
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux®
Systemanforderungen	Ein freier USB Type-C® oder Type-A Port an deinem Computer

Logistische Daten

Verpackungseinheit	8 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	10,16 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	1,160 kg
Nettogewicht	0,786 kg
Abmessung/Karton	385x370x320 mm
Abmessung (mit Verp.)	300x175x100 mm
Abmessung des Artikels	200x65x117 mm
Ursprungsland	China



THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

Passend dazu



IB-2924MSCL-C31

Clone & Docking Station für SATA & M.2 HDDs/SSDs

[Zum Produkt](#)

IB-127CL-U3

Docking & Klonstation für 2x HDD/SSD

[Zum Produkt](#)

