

THE GERMAN  
WORKSPACE  
BRAND 



## ICY BOX® IB-HUB1743-CPD

### 9-in-1 USB-C/A Hub mit Power Delivery


#### Hauptmerkmale

- 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C® mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s und BC 1.2/ 7,5 W
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s
- 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s
- 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C® mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s
- 1x USB Type-C® Power Delivery bis zu 20 W
- Unterstützt Power Delivery mit bis zu 100 W Upstream zum Host
- Integriertes USB Type-C®/A Hostkabel (bis zu 10 Gbit/s), 60 cm



#### Verpackungsinhalt

IB-HUB1743-CPD  
12 V/4 A Netzadapter, 120 cm  
Handbuch

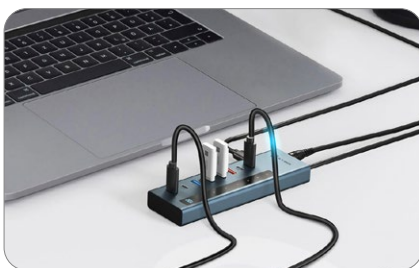

#### Multi-Konnektivität

Der IB-HUB1743-CPD bietet 9 Anschlüsse, darunter zwei USB Type-C® und einen USB Type-A, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s bieten. Außerdem verfügt er über drei zusätzliche USB Type-A Port und einen USB Type-C® mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Du kannst problemlos mehrere Geräte anschließen, um eine stabile und zuverlässige Leistung in deinem gesamten Setup zu gewährleisten.



#### Solide und langlebig

Gefertigt aus solidem Aluminium bietet der Hub sowohl Stabilität als auch eine effektive Wärmeregulierung. Sein klares, modernes Aussehen passt in jedes Setup, während die Metallkonstruktion eine gleichbleibende Leistung bei starker Beanspruchung gewährleistet. Er ist langlebig und verbindet Stil und Kühlung in einem kompakten Design.



#### Datenübertragung mit PD

Dieser Hub liefert eine schnelle Datenübertragung mit seinen USB 3.2 Gen 2 Type-C® und Type-A Ports und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Außerdem verfügt er über einen Power Delivery Upstream Port, der bis zu 100 W für die Stromversorgung deines Notebooks bereitstellt, sowie einen dedizierten PD-Ladeanschluss, der 20 W für das effiziente Aufladen anderer Geräte liefert.

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

THE GERMAN  
WORKSPACE  
BRAND



## ICY BOX® IB-HUB1743-CPD

### 9-in-1 USB-C/A Hub mit Power Delivery

#### Allgemeine Daten

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Modell                     | IB-HUB1743-CPD                 |
| Artikelnr.                 | 61158                          |
| EAN-Code                   | 4250078174929                  |
| Farbe                      | Blau                           |
| Material                   | Aluminium                      |
| Anschluss zum Hostcomputer | USB 3.2 Gen 2 Type-C®          |
| Kabellänge                 | 60 cm                          |
| Übertragungsrate           | Bis zu 10 Gbit/s               |
| UASP-Unterstützung         | Ja                             |
| Plug & Play                | Ja                             |
| LED                        | Betrieb und Zugriff            |
| Ein-/Ausschalter           | -                              |
| Chipsatz                   | GL3590+AW3410*3+RM 1211+FL7102 |
| Benötigter Platz           | -                              |

#### Anschlüsse

|                            |    |
|----------------------------|----|
| USB 3.2 Gen 2 Type-A       | 1  |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A       | 3  |
| USB 2.0 Type-A             | -  |
| USB4 Type-C®               | -  |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C®      | 2  |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C®      | 1  |
| USB Type-A Power Delivery  | -  |
| USB Type-C® Power Delivery | 1  |
| HotSwap                    | Ja |

#### Zusätzliche Funktionen

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Zusätzliche Schnittstellen | -                                         |
| Display                    | LED-Anzeige für Power Delivery Ladestatus |
| Kensington Lock            | -                                         |
| Schutzart                  | -                                         |
| Kühlung                    | Passiv                                    |
| Befestigung                | -                                         |

#### Stromversorgung

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Stromversorgung | 12V / 4A Netzadapter |
| Steckmaße       | Ø5.5 x Ø2.5 x L10 mm |

#### Hostsystem

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Betriebssystem      | Windows®, macOS®, Linux®                                |
| Systemanforderungen | Ein freier USB Type-C® oder Type-A Port am Hostcomputer |

#### Logistische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit        | 16 Stk. / Karton |
| Gesamtgewicht             | 10,37 kg         |
| Bruttogewicht (mit Verp.) | 0,600 kg         |
| Nettogewicht              | 0,170 kg         |
| Abmessung/ Karton         | 428x308x238 mm   |
| Abmessung (mit Verp.)     | 202x103x71 mm    |
| Abmessung des Artikels    | 147x47x17 mm     |
| Ursprungsland             | China            |

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.