

IDEAL SHREDCAT 8100

max.
12
Blatt

**Preiswerter Schreibtisch-Aktenvernichter
für Datenschutz am Arbeitsplatz.**

← **22 cm** →

Stufe P-4 5 x 30 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 10-12 | 8-10



* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²


Technische Daten

Volumen 20 l (Schnittgutbehälter)

Strom 230 V / 50 Hz

Leistung** 144 Watt

** bei maximaler Blattleistung

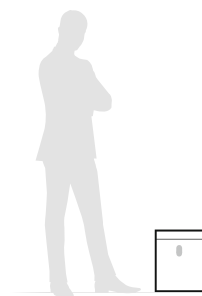

Maße 395 x 310 x 195 mm (H x B x T)

Gewicht 4,1 kg

Produktbeschreibung

Einfachste Bedienung über Multifunktionsschalter für Start/Stopp (Aus) und Rückwärts. Lichtschränke für automatischen Start/Stopp. Arbeitsbreite 220 mm. Leiser und starker Motor für hohe Schnittleistung. Zeitloses, modernes Design. Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren. Überhitzungsschutz – schaltet bei Überlastung automatisch ab. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL SHREDCAT 8100

Ausstattungsmerkmale



BEDIENELEMENT

Über den Multifunktionsschalter für Start/Stop (Aus) und Rückwärts lässt sich das Gerät einfach bedienen.



SCHNITTGUT-BEHÄLTER

Mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik, wenn das Geräteteil vom Behälter abgenommen wird.



IDEAL