


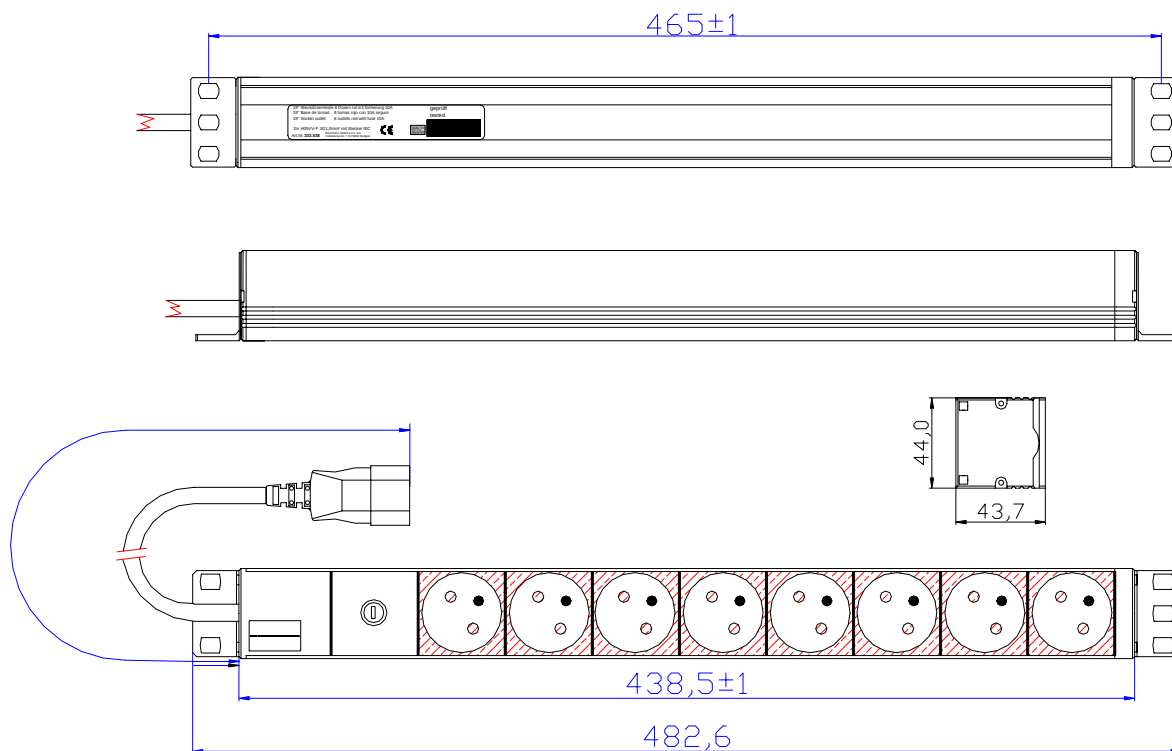

8 UTE/ Frankreich - Steckdosen rot mit Feinsicherung 10 A	8 UTE/ French - sockets red with fuse 10 A
Steckdosen: - nach Norm NF-C61314; 2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz 16A/3600W, AC250V, IP20, ;Farbe rot, um 35° gedreht;	Sockets: - according to NF-C61303 2-pole with earthing contact and child protection 16A/3600W, AC250V, IP20, - colour red, 35° turned;
Anschluss: - nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme - Anschlussleitung 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² mit IEC C14 Stecker	Connection: - non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal - Power cable 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with IEC C14 plug
Profil: 1HE, ALU, eloxiert; VM	Profile: 1HE, ALU, anodized, VM
Kunststoff: RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 90° - Schritten möglich;	Holding flanges : - Steel sheet - For fixing in 4 positions each 90°
Sicherung: Feinsicherung 10A, auswechselbar	Fuse: Fuse 10A, exchangeable
Lieferform: - Bachmann Polybeutel - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - polybag with Bachmann print - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)