

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.



Produktbeschreibung

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Artikelname        | SMH3 1.5-16                               |
| Artikelnummer      | 151500                                    |
| Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) |


Eigenschaften

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Kompakte Abmessungen                          |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Beständig gegen chemische Einflüsse           |
| Beständig gegen Erdalkalien                   |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen                |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen   |
| Halogenfrei                                   |
| Querwasserdicht                               |
| Hohe elektrische Isolationswerte              |
| Hohe mechanische Festigkeit                   |

Anwendungen

|                     |
|---------------------|
| Innenraum           |
| Freiluft            |
| Erdreich            |
| Wasser              |
| Installationskanäle |
| Leerrohre           |

## Technische Daten

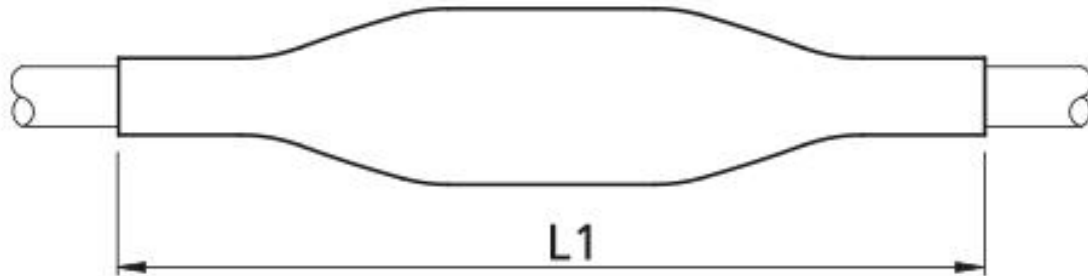

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelname                                               | SMH3 1.5-16              |
| Artikelnummer                                             | 151500                   |
| Spannungsebenen                                           | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfnormen                                                | EN 50393                 |
| Länge L1                                                  | 400 mm                   |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max | 16 mm <sup>2</sup>       |

## Logistik Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelname             | SMH3 1.5-16           |
| Artikelnummer           | 151500                |
| Lieferumfang            | Außenmuffe            |
|                         | Innenmuffen           |
|                         | Reinigungstuch        |
|                         | Schmirgelleinen       |
|                         | Montageanleitung      |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland           | Deutschland           |
| Zolltarifnummer         | 39173900              |
| EAN/GTIN                | 4010311057194         |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp     | Beutel1 | Schachtel | Pal. EW |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| Inhaltsmenge       | 1       | 10        | 360     |
| Mengeneinheit      | Stück   | Stück     | Stück   |
| Länge (mm)         | 40      | 430       | 1200    |
| Breite (mm)        | 70      | 264       | 800     |
| Höhe (mm)          | 425     | 160       | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 0.117   | 1.17      | 42.12   |
| Bruttogewicht (kg) | 0.117   | 1.47      | 60.32   |