

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe
mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMH4 25-70 V
Artikelnummer	145360
Hinweise	Abreißkopfschrauben


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

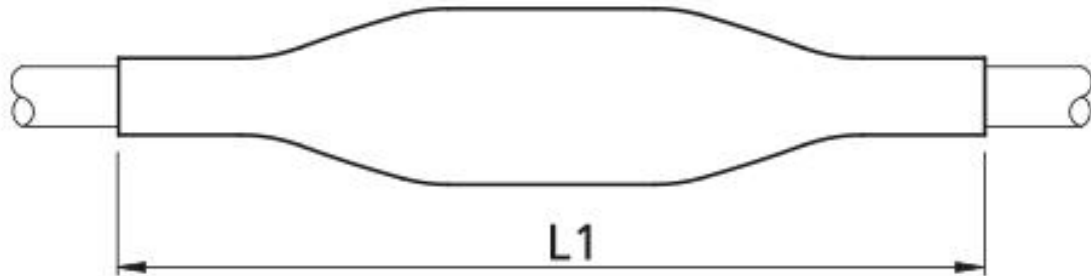

Artikelname	SMH4 25-70 V
Artikelnummer	145360
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Artikel Hinweise	Abreißkopfschrauben
Länge L1	550 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	25 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	70 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMH4 25-70 V
Artikelnummer	145360
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Schraubverbinder
	Sechskantschlüssel
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020532

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	100
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	606	1200
Breite (mm)	166	800
Höhe (mm)	120	770
Nettogewicht (kg)	0.638	63.8
Bruttogewicht (kg)	0.638	92.8