

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe
für flexible Leitungen

Universell verwendbar zum Verbinden von Leitungen mit Isolierungen aus EPR (z. B. A07RN-F, H07RN-F). Geeignet für Pressverbinder.




Produktbeschreibung

Artikelname	SMH4G 1.5-10
Artikelnummer	145479

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

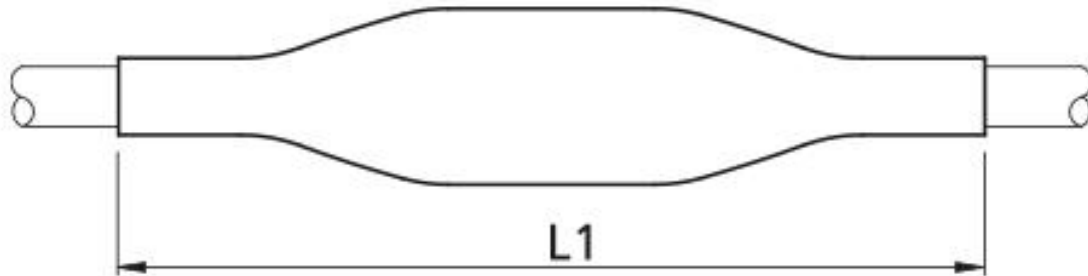

Artikelname	SMH4G 1.5-10
Artikelnummer	145479
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	450 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	1.5 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	10 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMH4G 1.5-10
Artikelnummer	145479
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Füllmaterial
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004235

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	100
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	470	875
Breite (mm)	130	440
Höhe (mm)	40	570
Nettogewicht (kg)	0.133	13.3
Bruttogewicht (kg)	0.133	13.6