

Verbindungs- und Abzweigdose
mit WAGO Klemmen und kennzeichnungsfreiem Gießharz

Die Universal Box CG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus.




Produktbeschreibung

Artikelname	Universal Box CG T100
Artikelnummer	428124
Hinweise	Zur Wiederbefüllung kann Gießharz CG nachbestellt werden
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
Copyright	WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Ursprung der Zeichnungen: WAGO und OBO BETTERMANN.

Eigenschaften
OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten mit Einsteckdichtung
Schutz der WAGO COMPACT Verbindungsklemme vor Feuchtigkeit und Wassereintritt nach IPX8
Schutzart: IP68 mit Gießharz
Halogenfrei
UV-beständige Abzweigdose
CMR-frei
Kennzeichnungs-, isocyanat- und silikonfrei
Umweltverträglich
Hohe Flexibilität durch wieder entfernbares Gießharz
Transluzent, auch nach dem Aushärten
Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung

Anwendungen
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erdreich

Technische Daten

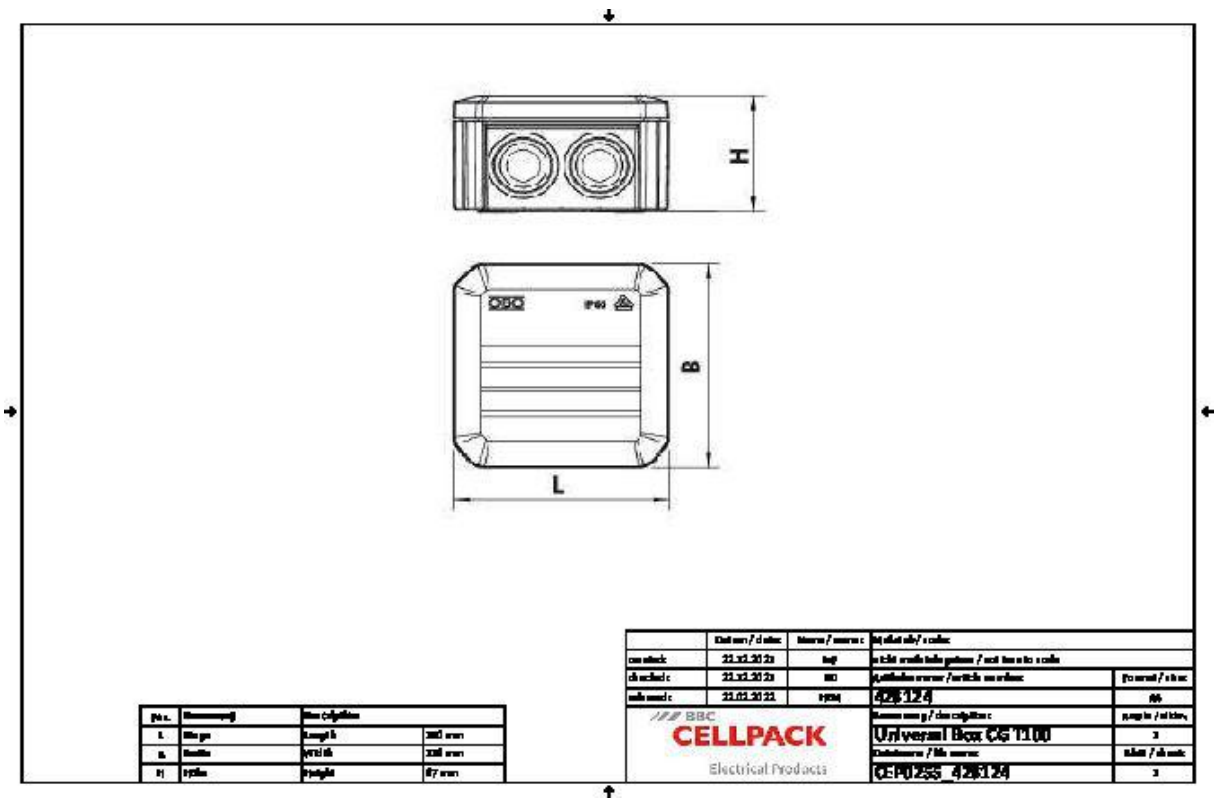

Artikelname	Universal Box CG T100
Artikelnummer	428124
Spannungsebenen	230/400 V
Prüfnormen	IEC 60529
	EN 50393
Klemmen Typ	221-615
Klemmen Anzahl	5 Stück
Länge L	150 mm
Breite B	116 mm
Höhe H	67 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader min	0.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader max	6 mm²

Logistik Daten

Artikelname	Universal Box CG T100
Artikelnummer	428124
Lieferumfang	2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz CG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten
	WAGO COMPACT Verbindungsklemme Typ 221
	Trichter für bequemen senkrechten Verguss
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	30 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311194479

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EUR
Basismenge	1	120
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	306	1200
Breite (mm)	210	800
Höhe (mm)	95	1130
Nettogewicht (kg)	1.069	128.28
Bruttogewicht (kg)	1.069	157.28