
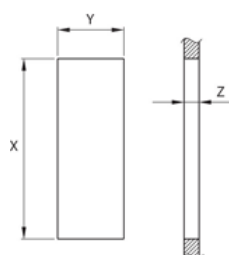
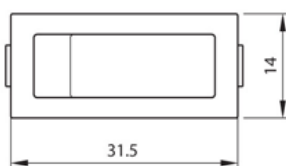
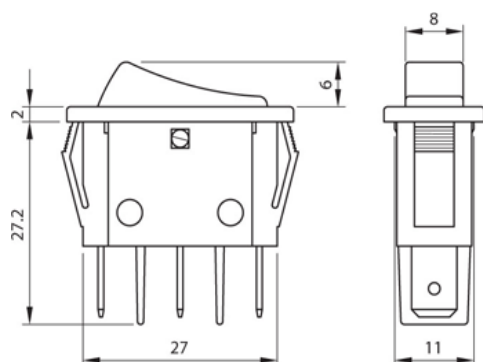


Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

Einbau-Wippenschalter Serie 3652

16 (8) A, 250 V, **Umschalter**, 1-polig, T 125 ° C,
unbeleuchtet, **ohne Mittelstellung**,
Einrastbefestigung für Ausschnitt 11 x 30 mm,
Flachsteckanschlüsse 6,3 mm x 0,8 mm

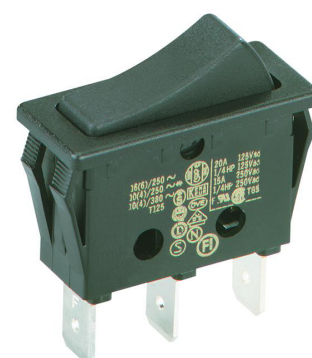

Z	Y	X
0.7 ... 1.25	11.0 ^{+0.2} ₀	30.0 ⁰ _{-0.1}
1.25 ... 2.0	11.0 ^{+0.2} ₀	30.2 ⁰ _{-0.1}
2.0 ... 3.0	11.0 ^{+0.2} ₀	30.6 ⁰ _{-0.2}
3.0 ... 4.0	11.0 ^{+0.2} ₀	30.8 ⁰ _{-0.2}

inter BÄR-Art.-Nr.	Gehäuse	Wippe
3652-100.22	schwarz	schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!