

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

Artikel-Abbildung

Schnur-Zwischendimmer Serie 8013

- Schutzleiteranschluss möglich
- für Hand- und Fußbetätigung

Geeignet für:

Glühlampen, HV-Halogenlampen,
NV-Halogenlampen
(mit magnetischen Transformatoren)

Nennspannung:

230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz,

Leistung:

20 - 500 W/VA

Arbeitsprinzip:

Phasenanschnitt

Abmessungen:

L/B/H 107 x 60 x 30 mm

Betätigung:

Dimmen über Schieberegler,

Abschaltung:

elektronisch &

Maximaler Leitungs-Ø:

8 mm

Überlast-/Kurzschluss-
schutz:

Feinsicherung 5x20 mm T2AH/250 V

Schaltzyklen:

> 50.000

Schutzklasse:


2

Sicherheitsklasse:

IP20

Anschluss:

Schraubkontakte 0,5-1,5 mm² (flexibel)

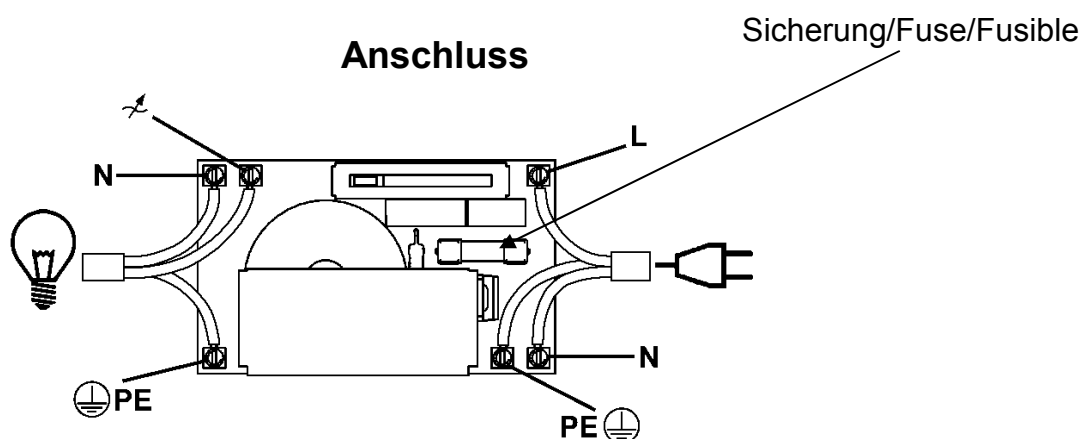

inter BÄR-Nr.	Farbe
8013-000...	transparent
8013-004...	schwarz
8013-008...	weiß
8013-010...	gold
8013-020...	titan/schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!